

EA590HC(内外兼用スナッピングプライヤー)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

警告:スナッピングプライヤーで作業する時は常に保護メガネを装着してください。

◆仕様

- 工具鋼製
- 樹脂グリップ付き
- 内外切り替えスイッチ付き

(小)

適用サイズ 穴用 7~26mm
軸用 3~26mm

全長 160mm

重量 120g

付属チップ
0.6mmストレート
0.9mmストレート
1.2mmストレート
0.9mm 90° ベンド
1.2mm 90° ベンド

(大)


適用サイズ 穴用 10~48mm
軸用 7~48mm

全長 194mm

重量 240g

付属チップ
0.9mmストレート
1.2mmストレート
1.8mmストレート
0.9mm 90° ベンド
1.2mm 90° ベンド

◆各部名称

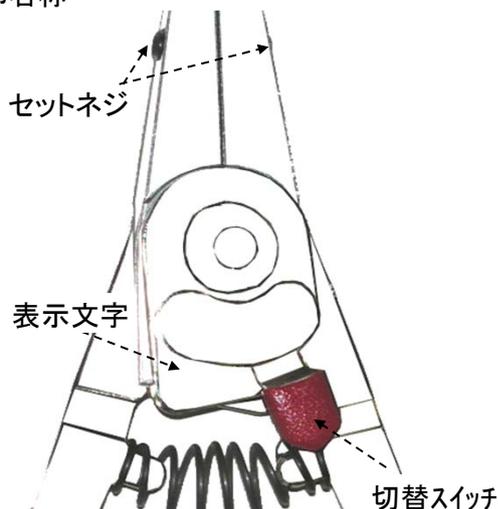

◆使用方法

ステップ1: リングサイズに適応するサイズの先端チップを取り付けます。
プライヤーにチップを差し込み、六角棒レンチでセットネジを締めて固定します。

ステップ2 :穴用のセット方法

グリップ部の切替スイッチを“EXT”側にセットします。
(本体の表示には“INT”の文字が表れます。)

軸用のセット方法

グリップ部の切替スイッチを“INT”側にセットします。

ステップ3 (本体の表示には“EXT”の文字が表れます。)
プライヤーは作業準備が完了しました。