

# EA590MD-60(内外兼用スナッピングプライヤー)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。


**警告:スナッピングプライヤーで作業する時は常に保護メガネを装着してください。**

## ◆仕様

- 6本組スナッピングプライヤー
- 内外兼用(カムロック式で切替簡単)
- スプリング入り
- リング径…軸:6~37mm、穴:9~45mm
- 先端角度 18°、90°
- 全長 150mm、185mm
- 先端径 φ 1.0mm、φ 1.2mm、φ 1.8mm



## ◆各部名称

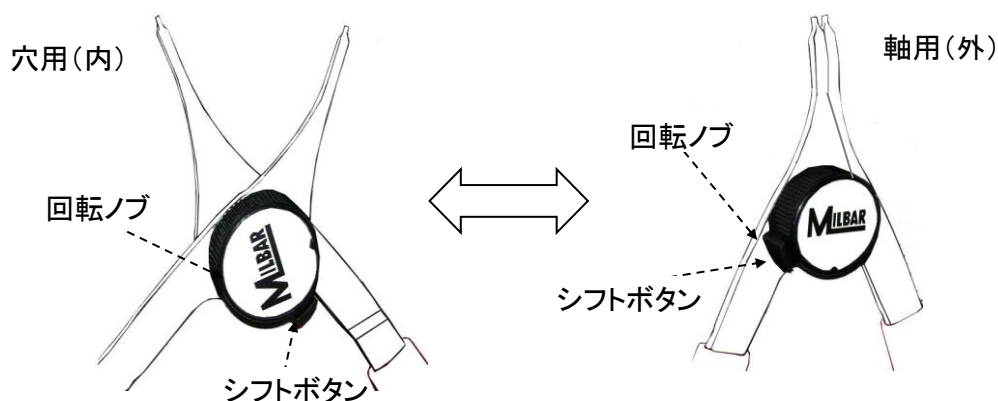

## ◆使用方法

- 1.ハンドルを軽く握りこみます。
- 2.シフトボタンを押して、回転ノブを回します。上図の形状で内外に切り替えてください。
- 3.リングの溝に錆や汚れがあるときは何らかの手段でこれらのこびりつきを除去してください。
- 4.ハンドルを握りこむ前に、プライヤーの先端チップを、リングの穴にできるだけ差し込んでください。
- 5.リングを着脱するのに適した力で作業してください。