

EA590MR

(強力型 スナップリングプライヤー)

○工具鋼製

○直、15度、45度、90度の角度に対応できます。

(クロー 先端径 $\phi 2.7\text{mm}$ 、 $\phi 3.0\text{mm}$)

○クローが穴用、軸用の兼用になっています。

○ラチェット式


○軸用リング径 38~95mm

○穴用リング径 62~101mm


○本体のみ全長 242mm

クロー装着時 270mm

重量 280g

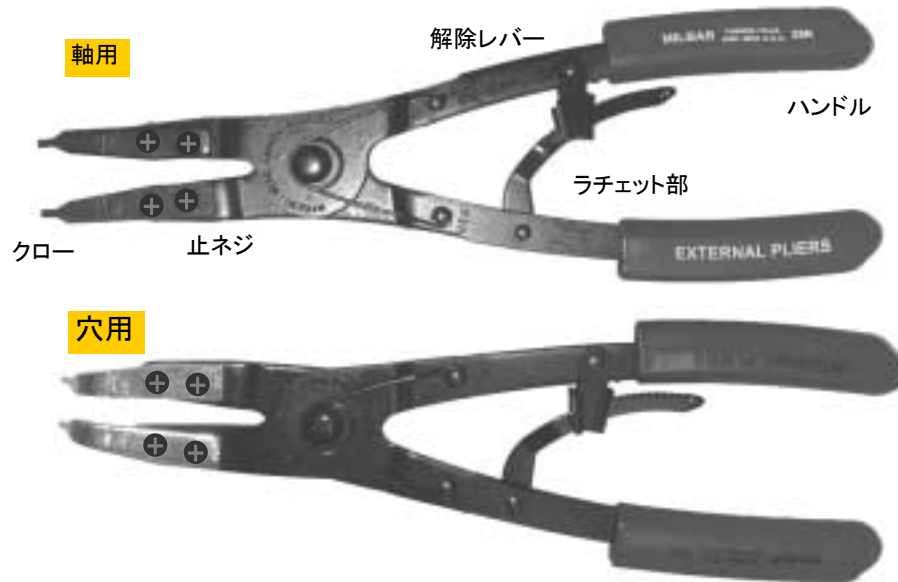


※プライヤー本体にクローをネジで固定するタイプです。

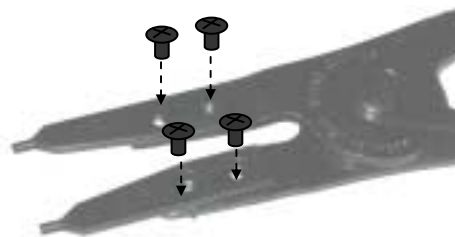


クローを取り付ける前に、クローに書いてある矢印の取り付け方向を確認してから取り付けてください。

・軸用のハンドルに取り付けるときは

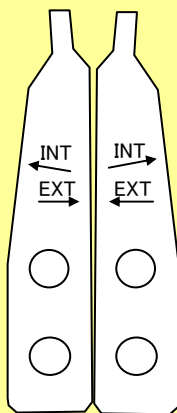

クローの刻印のEXTと矢印を図のようにあわせてください。

穴用のハンドルに取り付けるときは

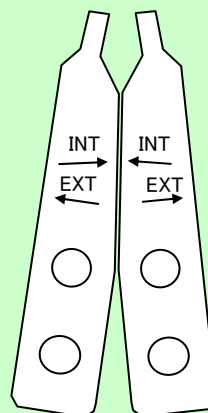

クローの刻印のINTと矢印を図のようにあわせてください。