
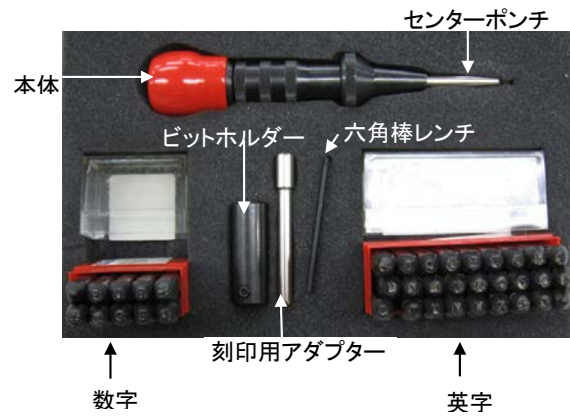


EA591FA-3

(自動センターポンチ刻印セット)

- 材 質…スチール
- サイズ…本体長: 124mm
センターポンチ長: $\phi 6 \times 63\text{mm}$
刻印用アダプター長: $\phi 6 \times 63\text{mm}$
ビットホルダー長: $\phi 15 \times 42\text{mm}$
(内径…刻印側約 $\phi 9\text{mm}$ 、アダプター側約 $\phi 6\text{mm}$)

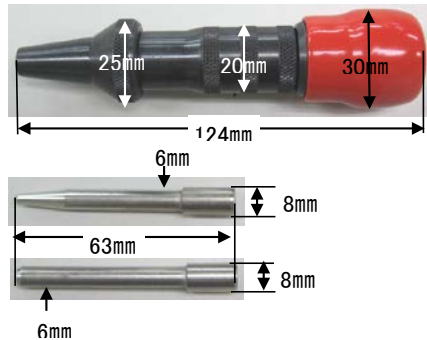

- 刻印サイズ…約 $8 \times 8 \times 65\text{mm}$ 文字高: 3mm
- 六角棒レンチ付
- 刻印種類…英字(A~Z)、数字(0~8) (6,9は共用)、その他(・)
- 打撃力調整可能 (最大打撃力 80Kg)

《使用方法》

- (1) 本体からセンターポンチを取り外し、刻印用アダプターを取付ます。
(プッシング用のバネが飛び出します。ご注意下さい。)



- (2) 刻印用アダプターにビットホルダーを取り付けます。
その時 刻印用アダプターとビットホルダーの間を1cm程開け、六角棒レンチでしっかり取付けて下さい。



- (3) ビットホルダーに刻印を取付けます。
(カッチと音がするまで、押込んで下さい。)



- (4) 赤いグリップを握り、刻印の先を印字する板に当て、垂直になるようにして、強く押し付けるとカッチと音がします。
(バネが作動し、自動的に刻印されます。)

- ※ 打撃を調整する時は、赤いグリップを回して下さい。
ネジが切っており、ネジ部分がたくさん出る程弱い力で刻印できます。
(回し過ぎると中からバネが飛び出します。ご注意下さい。)



(弱い力で刻印できます)



(強い力が必要です)

