


	ロッド長	重量
EA597B-11	91m	20.9kg
廃番 EA597B-12	122m	23.6kg
廃番 EA597B-13	152m	26.3kg


(ファイバークラスロッド)

- フィッシュロッド[®] ファイバークラス製
先端部 真鍮製
- 本体 スチール製
- ロッド最小半径 304mm

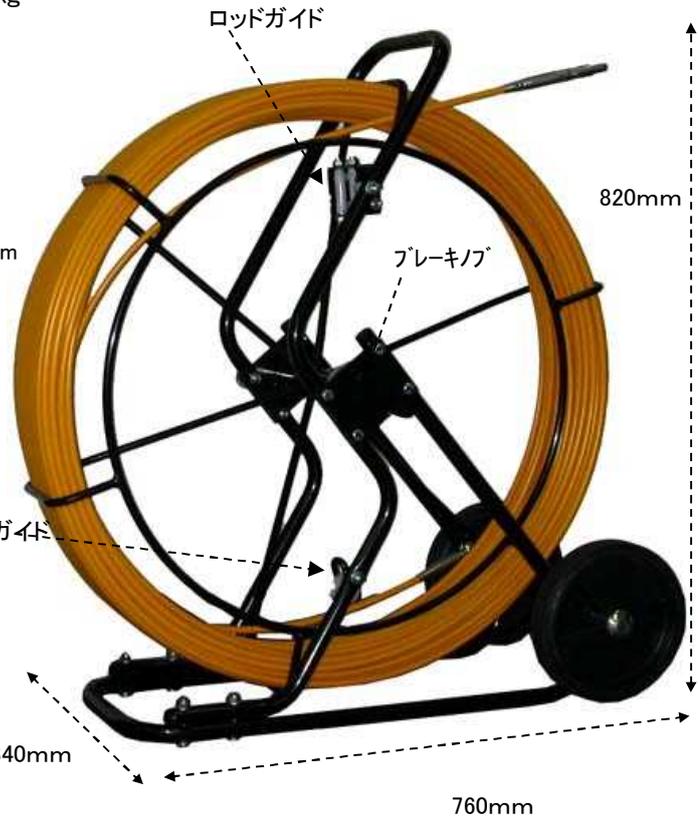

使用方法

- ① フィッシュロッドの先端(フィッシュアイ)に導きヒモを結びます。
- ② 電線間など起点からフィッシュロッドを差し込みポイントまで伸ばします。
(途中でつかえたら何度か操作の上決して無理をせずにやりなおしてください。)
- ③ ポイントに着いたらフィッシュロッドの先端に付いている導きヒモをはずし
いったんフィッシュロッドだけを管から引き抜きます。
- ④ ポイントに残した導きヒモにワイヤーか電線を結びます。
- ⑤ 起点から導きヒモを引き戻しワイヤー(電線)を通します。

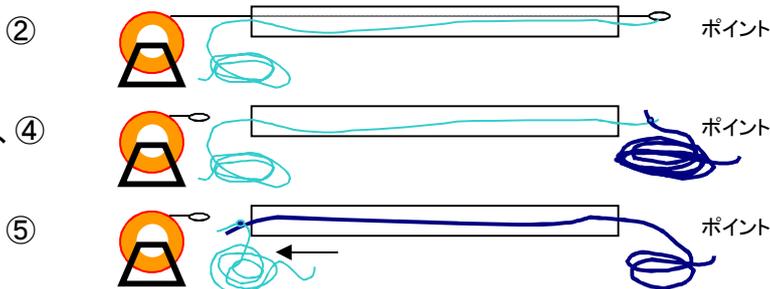

使用上の注意

- ① スリップジョイントやロッキングプライヤー、馬力のあるプーリング機械装置では使用しないでください。
- ② ワイヤーや電線を通した後、接合部の保護のためプラスチックテープなどで覆ってください。
- ③ 電線管等にテープを通し引っ張っている時、何かに引っ掛かり動かなくなった時は無理に引っ張らないでください。