

# PRP スーパーイエロー (FRPロッド)

**剛性の差が作業の効率UPに現れます!**

電力・通信ケーブルの地中化工事に威力を発揮

スーパーイエローは、FRP製通線ワイヤーで、従来のプラスチック製、または金属製にない非常に優れた特長をもった、画期的な通線ワイヤーです

EA575BJ-21-22-23

- 強く軽く伸びない (切断伸度 約3%)
- 使用温度範囲が広い (-20℃ ~ +60℃)
- 抜群の弾力性
- 優れた耐久性
- 高い電気絶縁性
- 薬品に侵されない
- コンパクトで持ち運びが簡単
- AAS樹脂皮被覆




(50・100・150m用リール)  
φ 6.5mm



(100m用リール)  
φ 9mm・φ 11mm



(200・300m用リール)  
φ 9mm・φ 11mm

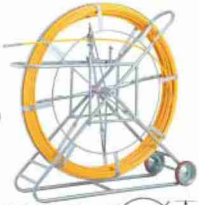

(200・300m用リール)  
φ 14mm



検尺機装着例