




# SHランナー

電力・通信ケーブルの  
らせんハンガー通線に  
威力を発揮

- FRP角ロッド (8×5mm) 採用
- 丈夫なAAS樹脂被覆

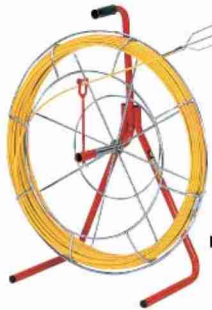

抜群の挿通性を実現  
らせんハンガー内を  
自在に 前進・後退！

### 標準セット

- 8×5FRPロッド70mリール付 1台
- ハンガー誘導金具 1本

リール径:680mm

E-4195RS