

中空壁、天井裏、OAフロアー等の  
配線作業に最適

AAS樹脂被覆




## ●継ぎ足しタイプ

現場には、必要な長さだけ持って  
行くことができ、手軽で便利です。

## ●かさばらない

ライトバンに積み、ちょっとした  
隙間があれば収納できます。

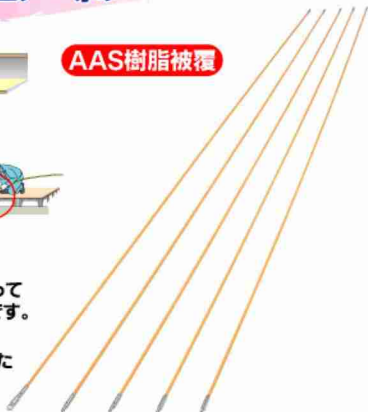

| 線径           | φ4.5mm                                                                                          | φ6.5mm                                                                             | φ9mm                                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| リードヘッド<br>形状 | <br>EA597BM-6 |  |  |
| 1本: 1.5m     | E-4109Js                                                                                        | E-4129Js                                                                           | —                                                                                  |
| 1本: 2m       | E-4109J                                                                                         | E-4129J                                                                            | E-4139J                                                                            |

## φ4.5mm×2本 φ6.5mm×3本の5本組

先端はφ4.5で曲がりになめらか対応、手元はφ6.5でしっかり押す  
さまざまな作業現場に柔軟対応

EA597BM-5

1本: 1.5m

E-4119Js

●リードヘッド  
φ4.5mm用  
φ6.5mm用

各1個付

