

EA599DC-4 (折込み鋸)

- 刃材質 高炭素刃物鋼
- 柄部材質 アルミダイカスト+エラストマー樹脂
- 細目
- 全長 500mm
- 刃長 240mm
- 刃厚 0.7mm
- ピッチ 4.5mm
- 重量 200g
- 角度切替2段階グリップ
- 交換用替刃 EA599DC-14 (折り畳み時) 270×50mm




刃先拡大




刃角度2段階調節

切断の状態にあわせて2段階の刃角度調節ができ、作業がよりはかどります。

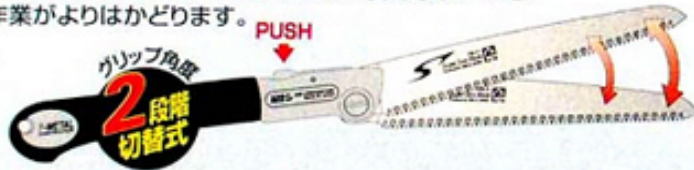

取扱方法

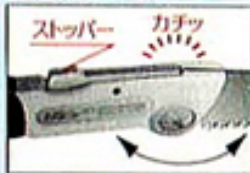

使用時 ワンタッチのストッパーで鋸刃をしっかり固定。「カチッ」と音がするまで刃を開いてください。

収納時 ストッパーを押して、刃のロックを解除し、グリップに納めてください。

替刃機構



鋸刃を折り込んだ状態で替刃の交換ができる安全替刃機構を採用。さらに、ネジを完全にはずしてしまうことなく簡単に替刃ができます。切れ味が悪くなりましたら、新しい刃に取り替えていただけます。刃の交換には、 (別売)をご利用ください。