


EA599DL-12、-22(替刃) 折込鋸



<仕様>

- 刃材質…高級炭素刃物鋼(衝撃焼入)
- 全長…407mm(使用時)
- 刃長…180mm ○UVカット
- 重量…162g ○アサリわけなし
- 刃には、錆やヤニが付きにくいハードクローム仕上げを施しました
- 板や角材に加え、生木も切れる工作、園芸兼用鋸
- ★手の疲れを押さえるエラストマー2重グリップ

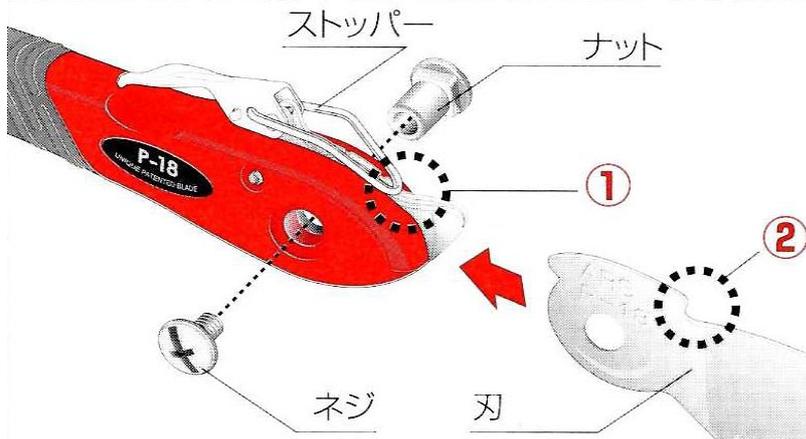

■取扱方法

使用時

グリップの背部にあるストッパーの先端部分①を刃の根元部分②に引っ掛け、刃を開いた状態で固定できます。使用する際は必ず刃をストッパーで固定し、刃がきちんと留まっているかをご確認ください。

収納時

ストッパーを解除し、刃をグリップに納めてください。

■替刃方法

- ①刃を留めているネジをドライバーまたはコイン等を使ってゆるめ、刃はずします。
※ナットをグリップ側に押しながら、ネジをゆるめてください。
- ②新しい刃とグリップの穴を合わせナットを入れます。
※ナットの四角部分とグリップの四角部分が合うように入れてください。
- ③ネジを徐々に締めながら、ときどき刃を動かして締まり具合を調節します。
※ナットをグリップ側に押しながら、ネジを締めてください。