


エンビパイプ鋸

刃はねじっても曲げても折れない…
バイメタル構造で高い安全性！！

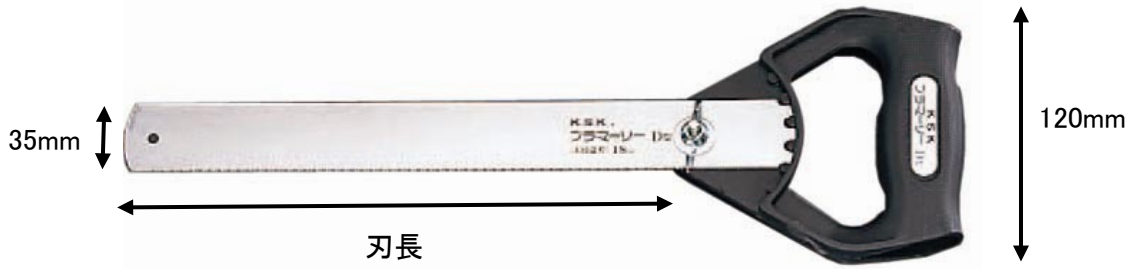


品番	全長	刃長	重量
EA599EC	370mm	250mm	222g
EA599ED	430mm	260mm	241g
替刃			
EA599EC-1	EA599EC用(10枚入り)		
EA599ED-1	EA599ED用(10枚入り)		

- 刃材質…JIS SK-4
●グリップ材質…アルミダイキャスト

廃番

廃番

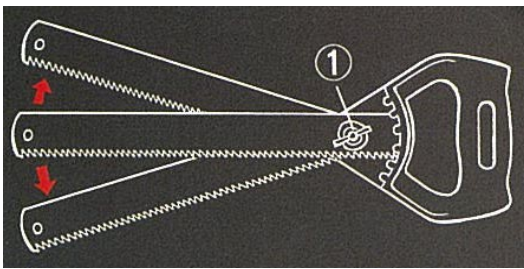

刃の角度も変えられる！！

①のねじをゆるめ、好みの角度に合わせてハンドルの溝を刃にいれ、ネジを締めればOK。

[特長]

1. 刃型は、業界初の高級目立仕上げ刃で刃先が鋭く(塩ビVPパイプ専用刃型49°) 切断時の食込みは抜群です。
2. 鋸刃の材料は、ベークライト焼入鋼(JIS SK-3)を使用しているため、ねじっても曲げても折れなく、高い安全性をほこります。
3. 刃先は衝撃焼入(インパルス)処理済みで、焼き戻し後の硬度はJIS規格(HRC61° ~63°)の金切鋸刃と同等の刃先硬度があります。
4. グリップは、重厚みあるD型ダイキャストハンドルで、切断時における手元の安定感としっかりした使用感をもたせております。

用途

管工・建工・電工等、あらゆる作業に最適です。
塩ビパイプ・鉄管・銅・真鍮管・空調配管用化粧ケース
一般木材・ベニヤ板・石膏ボード・新建材・塩ビ製ボイド