



パイプの切断、  
加工作業に最適。

世界のクラフトマンが認めるプロユースツール。

## Pipe Cut Saw Pro

- ABS樹脂製。丈夫で軽く、  
ホールド感抜群。

柄

- 切断面のバリ取用。

バリ取り



鋸刃

- 研削目立・衝撃焼入。
- 食い込み抜群。
- 切れ味軽快。
- 高速切断可能。
- 木材・竹の切断にも  
適しています。

高速切断  
↑  
研削目立+衝撃焼入

プロフェッショナル

## Cut Saw Pro

パイプ カットソー・プロ

KONZOW

# Cut Saw Pro シリーズ

## パイプカットソー・プロ

### 特長

グリップ力抜群なプロ仕様のコンパクトカットソー。



- 研削目立・衝撃焼入をしている為、食い込み抜群、切れ味軽快、高速切断が可能。


### 高速切断

食い込み抜群・切れ味軽快

研削目立+衝撃焼入

- 鋸刃で切断面のバリ取りができます。

パイプのバリ取り用

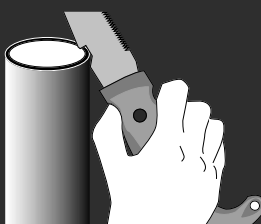


- 木材・竹の切断にも適しています

### 仕様

刃長：165mm  
刃厚：0.8mm  
材質：SK-5  
柄：ABS樹脂  
ピッチ：17山(インチ目)

### 替刃式

刃の取替が簡単にできます。

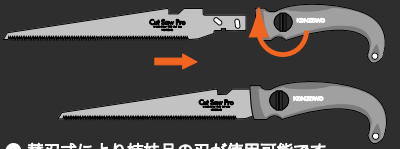

● 替刃式により姉妹品の刃が使用可能です。

Product No.K-416

品番	品名	標準小売価格	税込価格	JANコード
K-416	パイプカットソー・プロ	EA599KB-2		4976226416016


### Cut Saw Pro 姉妹品

 品番 断熱材カットソー・プロ K-475 刃長：165mm 刃厚：0.8mm 材質：SUS420 ハイカーボステンレス(鏡面仕上)



標準小売価格 (消費税込)  
EA599KB-3

K-475-B 断熱材カットソー・プロ 替刃



標準小売価格 (消費税込)  
EA599KB-13

K-416-B パイプカットソー・プロ 替刃



標準小売価格 (消費税込)  
EA599KB-12

### △ 使用上の注意

- 適応材を必ず確認して、それ以外には使用しないでください。
- 側圧のかかる斜め曲線切りなどは刃を破損する恐れがありますので、絶対にしないで下さい。
- 刃は非常に鋭利ですので、刃で手を傷つけないよう注意してお取り扱い下さい。

製造元

神沢鉄工株式会社

〒673-0456 兵庫県三木市鳥町27番地  
Tel. 0794(83)1166 Fax. 0794(83)7355  
ホームページ <http://www.kanzawa.co.jp/>  
e-mail [office@kanzawa.co.jp](mailto:office@kanzawa.co.jp)



Approval Certificate No:YKA 0200137

# Cut Saw Pro



カットソー・プロ  
プロフェッショナル

## パイプ



### 適応材

PE管(ポリエチレンパイプ)・塩ビパイプ・プラスチック・木材・竹など

代理店