



ボードの切断、
加工作業に最適。

世界のクラフトマンが認めるプロユースツール。


Board Cut Saw Pro

- ABS樹脂製。丈夫で軽く、
ホールド感抜群。

柄

先端部 キリ

- 先端のキリで切り込み
穴が開けられます。

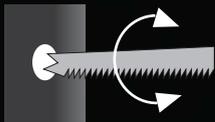

鋸刃

- 短刃で切れ味抜群。
- 内装・配管・電気工事
での作業性抜群。

刃渡り **100mm**

押切刃

↑
キリ + ノコ

プロフェッショナル

Cut Saw Pro

ボード カットソー・プロ

Product No. K-415

KANZAWA

Cut Saw Pro シリーズ

ボードカッター・プロ



特長

グリップ力抜群なプロ仕様のコンパクトカッター。

適応用途

内装工事・配管工事・電気工事

- 先端のキリで切り込み穴が開けられ、そのまま押し切っていく為、作業性が良い。
- 刃渡り 100mm と短い為、狭い場所での作業がしやすい。
- 押切刃の為、壁面内部の電線などを巻き込みにくく、傷つけにくい。

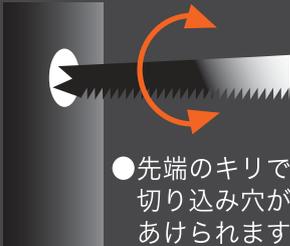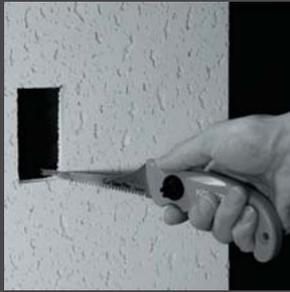

● 先端のキリで切り込み穴があげられます。

押切刃

↑
キリ + ノコ

仕様

刃長：100mm
刃厚：0.9mm
材質：SK-5
柄：ABS樹脂
ピッチ：18山(寸目)

替刃式

刃の取替が簡単にできます。



● 替刃式により姉妹品の刃が使用可能です。

Product No.K-415

品番	品名	標準小売価格	税込価格	JANコード
K-415	ボードカッター・プロ	EA599KB-1		4976226415019

Cut Saw Pro 姉妹品

品番 K-416 パイプカッター・プロ 刃長：165mm 刃厚：0.8mm 材質：SK-5 ピッチ：17山(インチ目)		標準小売価格 (消費税込) EA599KB-2
K-475 断熱材カッター・プロ 刃長：165mm 刃厚：0.8mm 材質：SUS420 ハイカーボンステンレス(鏡面仕上)		標準小売価格 (消費税込) EA599KB-3
K-416-B パイプカッター・プロ 替刃		標準小売価格 (消費税込) EA599KB-12
K-475-B 断熱材カッター・プロ 替刃		標準小売価格 (消費税込) EA599KB-13
K-415-B ボードカッター・プロ 替刃		標準小売価格 (消費税込) EA599KB-11

△ 使用上の注意

- 適応材を必ず確認して、それ以外には使用しないでください。
- 刃固定ネジは、しっかり締め付けてご使用下さい。
- 刃は非常に鋭利ですので、刃で手を傷つけないよう注意してお取扱い下さい。

製造元

神沢鉄工株式会社

〒673-0456 兵庫県三木市鳥町27番地
Tel. 0794(83)1166 Fax.0794(83)7355
ホームページ <http://www.kanzawa.co.jp/>
e-mail office@kanzawa.co.jp



Approval Certificate No:YKA 0200137

Cut Saw Pro



カッター・プロ
プロフェッショナル

ボード



4 976226 415019

適応材

一般木材・ベニヤ板・石膏ボード等

代理店