

EA599RA - 3 (替刃式樹脂用鋸)




<仕様>

全長...420mm
刃長...180mm
刃厚...0.3mm
ピッチ...1.5mm
刃...炭素工具鋼
重量...150g
用途...デコラ・塩ビ・アクリル


替刃...EA599RA - 3S

<特長>

プラスチック切断時の不快感がなく、丈夫で刃こぼれしにくい刃形状が硬質材から軟質材まで無理のないスムーズな切断を実現します。アクリル・塩ビは勿論の事、木材の縦挽きにも使用できます。
刃先に超高周波エネルギーを用いて、1/1000秒台での焼き入れにより、硬い(Hv950~1200)組織と靱性(ねばり強さ)、耐摩耗性を確保していたため、抜群の耐久性を実現しています。
鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、錆の発生を抑え木ヤニの付着もしにくくなっています。

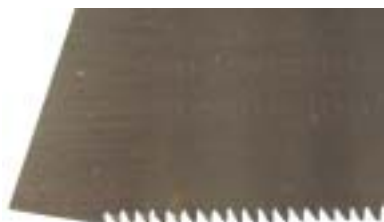

刃先拡大

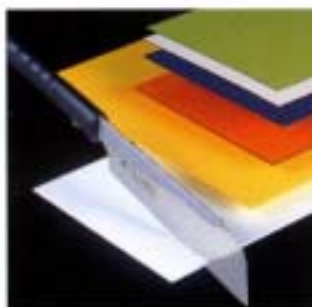

塩ビ板、アクリル板、デコラ等のプラスチック板材のスムーズな切断を実現。



塩ビパイプ、電気配線カバー等のプラスチック製品も切断できます。