

## EA599RA - 4 (替刃式細工鋸)




### <仕様>

全長...420mm  
刃長...180mm  
刃厚...0.3mm  
ピッチ...1.0mm  
刃...炭素工具鋼  
重量...167g  
用途...一般木材  
細竹(竹細工)

替刃...EA599RA - 4S

### <特長>

小さい目立てと超薄刃がバリの発生を抑え、美しい切り口と絶妙の切削感を実現。繊細でシャープな切れ味で、精密加工や仕上げ加工に最適です。刃先に超高周波エネルギーを用いて、1/1000秒台での焼き入れにより、硬い(Hv950~1200)組織と靱性(ねばり強さ)、耐摩耗性を確保しているため、抜群の耐久性を実現しています。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、錆の発生を抑え木ヤニの付着もしにくくなっています。

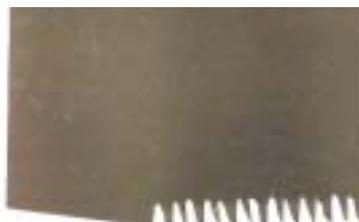

刃先拡大



繊細でシャープな切れ味は、精密細工や仕上げ加工に最適です。



ササクレのない美しい切り口は、竹細工に最適です。