

EA599RA - 5 (替刃式細工鋸【両刃】)



<仕様>

- 全長...410mm
- 刃長...180mm
- 刃厚...0.5mm
- ピッチ...1.5mm
- 刃...炭素工具鋼
- 重量...150g
- 用途...一般木材・合板・塩ビ
集成材・デコラ


- 替刃...EA599RA - 5S

<特長>

- 短い刃で使いやすく狭い場所での作業に最適で、金具が邪魔にならずに切断性にも優れています。
切れ味と細工性を重視した横挽目と縦挽目により、木目に応じた切断が可能となり、細工作業が簡単に行えます。
- 刃先に超高周波エネルギーを用いて、1/1000秒台での焼き入れにより、硬い(Hv950～1200)組織と靱性(ねばり強さ)、耐摩耗性を確保していたため、抜群の耐久性を実現しています。
- 鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、錆の発生を抑え木ヤニの付着もしにくくなっています。



刃先拡大

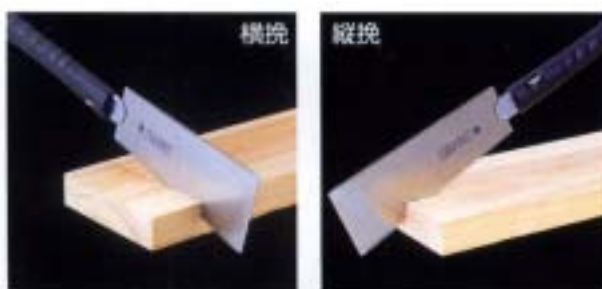

木目に応じて刃を選択できます。 縦挽きも切れ味抜群。