

	品番	全長	刃長	刃厚	ピッチ	重量
廃番	<del>EA599RB-4</del>	<del>345mm</del>	<del>200mm</del>	0.7mm	1.5mm	220g
	EA599RB-5	420mm	250mm		1.7mm	285g
	EA599RB-6	465mm	300mm	0.8mm	1.9mm	320g
廃番	<del>EA599RB-14</del>	<del>EA599RB-4用替刃</del>				
	EA599RB-15	EA599RB-5用替刃				
	EA599RB-16	EA599RB-6用替刃				

(竹挽鋸)




<仕様>

- 刃…炭素工具鋼
- サヤ付
- 用途…竹材

<特長>

- 竹の性質に合わせた目立ちは、耐久性に優れ、軽快な切れ味で綺麗な切り口に仕上がります。
- 刃先に超高周波エネルギーを用いて、1/1000秒台での焼き入れにより、硬い(Hv950~1200)組織と韌性(ねばり強さ)、耐摩耗性を確保していたため、抜群の耐久性を実現しています。
- 鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、錆の発生を抑え木ヤニの付着もしにくくなっています。

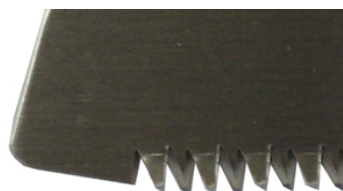

刃先拡大

オートロックケース



鋸を抜く時はストッパーを押しながら引き抜くだけのワンタッチ操作。鋸をケースに入れるだけでロックするので鋸刃の落下防止に役立ちます。また、左右どちら向きでも収納出来ます。