


EA602AD-1～-23
(両口ラチェットレンチ)

Ver.1.1

- ソケット回転方向はワンタッチで転換
- 12ポイント
- ハンドル先端は鉄骨の穴あわせや、ワイヤーロープの広げに最適な形状

	サイズ	L	D	T	t1	t2	重量(g)
AD-9	17X21	312	44	50	16	15.5	450
AD-11	19X22	312	50	55	17.5	17	700
AD-12	21X24	355	50	55	17.5	17	700

(単位mm)

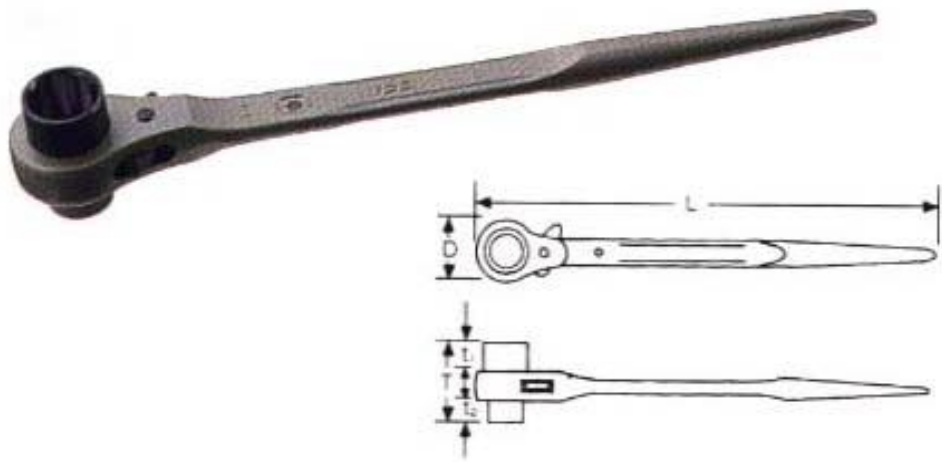

24.Sep.