



特長

- 本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です
- 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します
- シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です
- セーフティコード用のφ4.5mm穴が2ヶ所あります
- 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです



用途

- 機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です
- 強い締付を必要とするボルト締結に適しています

注意

- ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください
- パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい
- ハンマー代わりに使用しないで下さい
- 高所作業での使用は、セーフティコード等取り付けして落下防止策をして下さい
- 工具の使用目的以外に使用しないで下さい

仕様

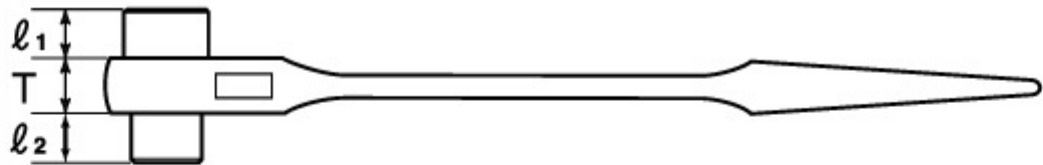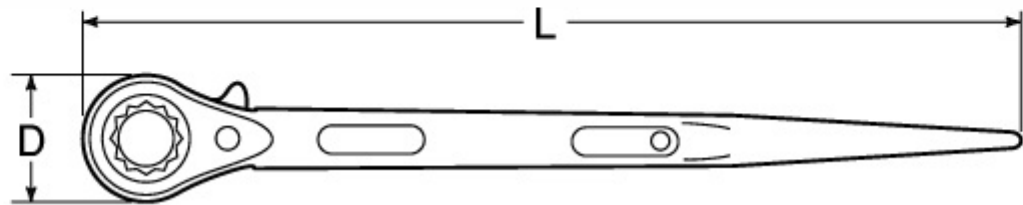

製品番号	JANコード		使用範囲(mm)	全長(mm)	重量(g)
RM-10×12	380166	EA602AJ-1	10・12	235	190
RM-10×13	382887	EA602AJ-2	10・13	235	190
RM-10×14	380241	EA602AJ-3	10・14	235	190
RM-11×13	382610	EA602AJ-4	11・13	235	190
RM-12×14	380326	EA602AJ-5	12・14	235	190
RM-13×17	382450	EA602AJ-6	13・17	278	260
RM-14×15	385390	EA602AJ-8	14・15	278	280
RM-14×17	380401	EA602AJ-9	14・17	278	260
RM-13×19	380593	EA602AJ-7	13・19	312	430
RM-17×19	380678	EA602AJ-10	17・19	312	430
RM-17×21	380753	EA602AJ-11	17・21	312	430
RM-17×22	382535	EA602AJ-12	17・22	311	470
RM-19×21	380838	EA602AJ-13	19・21	312	430
RM-19×22	380913	EA602AJ-14	19・22	311	460
RM-19×24	381057	EA602AJ-15	19・24	358	770
RM-21×24	381101	EA602AJ-16	21・24	358	760
RM-21×26	381132	EA602AJ-17	21・26	358	760
RM-21×27	382108	EA602AJ-18	21・27	358	760
RM-22×24	381217	EA602AJ-19	22・24	358	760
RM-22×27	382375	EA602AJ-20	22・27	358	760
RM-23×26	382962	EA602AJ-21	23・26	358	760
RM-24×26	381255	EA602AJ-22	24・26	358	800
RM-24×27	381309	EA602AJ-23	24・27	358	760
RM-24×30	381484	EA602AJ-24	24・30	415	1,100
RM-26×32	381569	EA602AJ-25	26・32	415	1,100
RM-27×30	381644	EA602AJ-26	27・30	415	1,100
RM-27×32	381996	EA602AJ-27	27・32	415	1,100
RM-30×32	385710	EA602AJ-28	30・32	415	1,140
RM-32×35	381729	EA602AJ-29	32・35	460	1,540
RM-32×36	382023	EA602AJ-30	32・36	460	1,540
RM-35×41	381804	EA602AJ-31	35・41	503	2,000
RM-36×41	382290	EA602AJ-32	36・41	503	2,000
RM-41×46	383181	EA602AJ-33	41・46	516	2,400

製品番号	頭部外径 (mm)	ソケット外径d(mm)		頭部厚さ (mm)	ソケット部長さℓ (mm)		保証トルク N・m		材質
	D	小さい 方	大きい 方	T	小さい 方	大きい 方	小さい 方	大きい 方	
RM-10×12	30.5	14.0	16.4	15.5	11.0	11.0	98.1	98.1	本体:S55C ソケット:Cr-V
RM-10×13	30.5	14.0	18.0	15.5	11.0	11.0	98.1	117.7	本体:S55C ソケット:Cr-V
RM-10×14	30.5	14.0	19.0	15.5	11.0	11.0	98.1	132.4	本体:S55C ソケット:Cr-V
RM-11×13	30.5	15.2	18.0	15.5	11.0	11.0	98.1	117.7	本体:S55C ソケット:Cr-V
RM-12×14	30.5	16.4	19.0	15.5	11.0	11.0	98.1	132.4	本体:S55C ソケット:Cr-V
RM-13×17	35.0	18.0	23.0	16.0	14.0	14.0	156.9	225.6	本体:S55C ソケット:Cr-V
RM-14×15	35.0	19.0	20.0	16.0	14.0	14.0	176.5	205.9	本体:S55C ソケット:Cr-V
RM-14×17	35.0	19.0	23.0	16.0	14.0	14.0	176.5	225.6	本体:S55C ソケット:Cr-V
RM-13×19	41.0	18.0	26.0	18.0	16.0	16.0	156.9	367.7	本体:S55C ソケット:Cr-V
RM-17×19	41.0	23.5	26.0	18.0	16.0	16.0	308.9	367.7	本体:S55C ソケット:Cr-V
RM-17×21	41.0	23.5	28.5	18.0	16.0	16.0	308.9	426.6	本体:S55C ソケット:Cr-V
RM-17×22	44.0	23.5	30.0	18.0	16.0	16.0	308.9	456.0	本体:S55C ソケット:Cr-V
RM-19×21	41.0	26.0	28.5	18.0	16.0	16.0	367.7	426.6	本体:S55C ソケット:Cr-V

RM-19×22	44.0	26.0	30.0	18.0	16.0	16.0	367.7	456.0	本体:S55C ソケット:Cr-V
RM-19×24	52.0	27.0	33.5	20.0	18.0	18.0	367.7	514.8	本体:S55C ソケット:Cr-V
RM-21×24	52.0	28.5	33.5	20.0	18.0	18.0	426.6	514.8	本体:S55C ソケット:Cr-V
RM-21×26	52.0	30.0	35.0	20.0	18.0	18.0	426.6	573.7	本体:S55C ソケット:Cr-V
RM-21×27	52.0	30.0	36.5	20.0	18.0	18.0	426.6	598.2	本体:S55C ソケット:Cr-V
RM-22×24	52.0	30.0	32.5	20.0	18.0	18.0	367.7	514.8	本体:S55C ソケット:Cr-V
RM-22×27	52.0	30.0	36.5	20.0	18.0	18.0	367.7	598.2	本体:S55C ソケット:Cr-V
RM-23×26	52.0	31.5	35.0	20.0	18.0	18.0	485.4	573.7	本体:S55C ソケット:Cr-V
RM-24×26	52.0	32.5	35.0	20.0	18.0	18.0	514.8	573.7	本体:S55C ソケット:Cr-V
RM-24×27	52.0	32.5	36.5	20.0	18.0	18.0	514.8	598.2	本体:S55C ソケット:Cr-V
RM-24×30	59.0	35.0	41.0	22.0	20.5	20.5	514.8	671.8	本体:S55C ソケット:Cr-V
RM-26×32	59.0	35.0	43.0	22.0	20.5	20.5	573.7	720.8	本体:S55C ソケット:Cr-V
RM-27×30	59.0	36.5	41.0	22.0	20.5	20.5	598.2	671.8	本体:S55C ソケット:Cr-V
RM-27×32	59.0	36.5	43.0	22.0	20.5	20.5	598.2	720.8	本体:S55C ソケット:Cr-V
RM-30×32	59.0	40.5	43.0	22.0	20.5	20.5	671.8	720.8	本体:S55C ソケット:Cr-V

RM-32×35	67.0	43.0	47.0	24.0	21.5	21.5	720.8	794.3	本体:S55C ソケット:Cr-V
RM-32×36	67.0	43.0	49.0	24.0	21.5	21.5	720.8	818.9	本体:S55C ソケット:Cr-V
RM-35×41	75.0	47.0	55.0	26.0	24.0	24.0	794.3	941.4	本体:S55C ソケット:Cr-V
RM-36×41	75.0	49.0	55.0	26.0	24.0	24.0	818.9	941.4	本体:S55C ソケット:Cr-V
RM-41×46	82.0	55.0	61.5	28.0	24.0	24.0	941.4	1064.0	本体:S55C ソケット:Cr-V

※ JANコードは、メーカーコード(4975180)を省き下6ケタを記載してあります。

製品番号 RM-10×12 RM-10×13 RM-10×14 RM-11×13 RM-12×14 RM-13×17 RM-13×19 RM-14×15
 RM-14×17 RM-17×19 RM-17×21 RM-17×22 RM-19×21 RM-19×22 RM-19×24 RM-21×24 RM-21×26
 RM-21×27 RM-22×24 RM-22×27 RM-23×26 RM-24×26 RM-24×27 RM-24×30 RM-26×32 RM-27×30
 RM-27×32 RM-30×32 RM-32×35 RM-32×36 RM-35×41 RM-36×41 RM-41×46



各種アイコンについて



パテント所有



パテント申請中



ステンレス製



手動



絶縁



シャンク圧入



電動ドリル



インパクトドリル



インパクトレンチ



深穴ソケット



3枚合わせ



軽量設計



12角サーフェイス



6角サーフェイス



選べるパッケージ



ガタ無しウォーム



6角シャンク