


RN

■ 片口ラチェットレンチ

RATCHET WRENCH, Single-Size

▶ 特長

- 正逆転操作は切換爪式。
- 片側ソケット部が突出していないため、狭い凹部での締付けに最適。
- メタリックグレイ焼付塗装。
- 呼び19以上のサイズには安全ロープ取付穴を設けています。

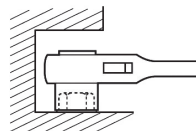

品番	呼び (mm)	サイズ(mm)							質量 (g)	
		L	D	D1	D2	T	T1	T2		
RN10	10	225	28	15	18	26	14	10	170	EA602AS-10
RN12	12	225	28	18	18	26	14	10	180	EA602AS-12
RN13	13	225	28	18	18	26	14	10	180	EA602AS-13
RN14	14	225	28	19	18	26	14	10	180	EA602AS-14
RN17	17	270	34	23	19	32	16	14.5	300	EA602AS-17
RN19	19	310	41	26	26	36	18	16	380	EA602AS-19
RN21	21	310	41	28	26	36	18	16	460	EA602AS-21
RN22	22	310	42	30	26	36	18	16	480	EA602AS-22
RN24	24	355	49	33	35	40	20	18	650	EA602AS-24

品番	呼び (mm)	サイズ(mm)							質量 (g)	
		L	D	D1	D2	T	T1	T2		
RN26	26	355	49	35	35	40	20	18	680	EA602AS-26
RN27	27	355	51	36	32	40	20	18	710	EA602AS-27
RN30	30	400	62	41	41	44	22	20.5	1,100	EA602AS-30
RN32	32	400	62	43	41	44	22	20.5	1,150	EA602AS-32
RN35	35	445	67	47	43	47	24	21.5	1,250	EA602AS-35
RN36	36	445	67	49	43	47	24	21.5	1,250	EA602AS-36
RN41	41	490	76	55	49	52	26	24	1,850	EA602AS-41
RN46	46	500	83	61	55	54	29	24	2,250	EA602AS-46