
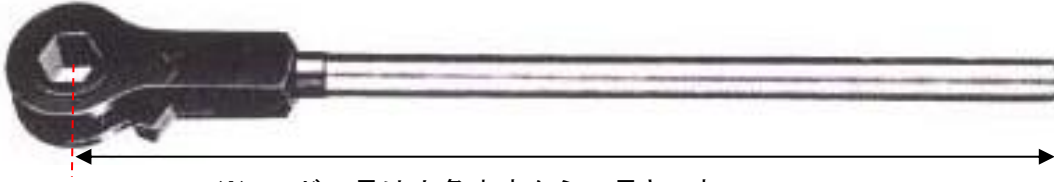


EA602KL-19~-65  
 (強力型ロングラチェットメガネ)

スチール製  
 特に頑丈なラックと爪部分  
 ラチェット切替えレバー付

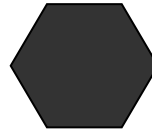


※ハンドル長は六角中央からの長さです。


※全て取扱中止になりました。

	サイズ	ハンドル長	ヘッド幅	厚み	重量(kg)
KL-19	19	400	50.8	28.6	1.3
KL-22	22				
KL-24	24				
KL-27	27	550	73	38.1	2.86
KL-30	30				
KL-32	32				
KL-36	36	650	85.7	47.6	4.1
KL-41	41				
KL-46	46	750	101.6	50.8	7.38
KL-50	50				
KL-55	55	1000	128.6	50.8	10.2
KL-60	60				
KL-65	65				


(単位 mm)

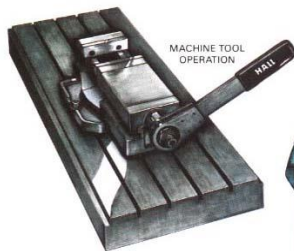


MACHINE TOOL OPERATION

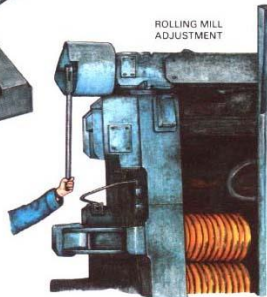


ROLLING MILL ADJUSTMENT

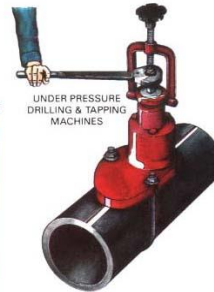

UNDER PRESSURE DRILLING & TAPPING MACHINES

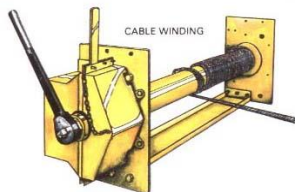

CABLE WINDING

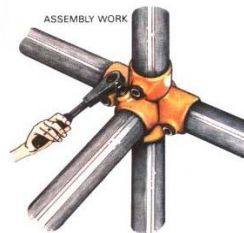

ASSEMBLY WORK