


EA603AC-50(内ねじ、外ねじ修正ツールセット)

【セット内容】

	使用範囲	L	B	H	クヌ棒長	d	D	重量(g)
EA603AC-0	8-11mm	109	18	45	136	32	76	150
EA603AC-1	12-16mm	109	18	45	136	34	77	150

(内ネジ修正ツール)

外径ねじ山修正工具 使用範囲...6-19mm
 替刃(各1セット)
 キャリーケース付(サイズ...270x145x50mm)

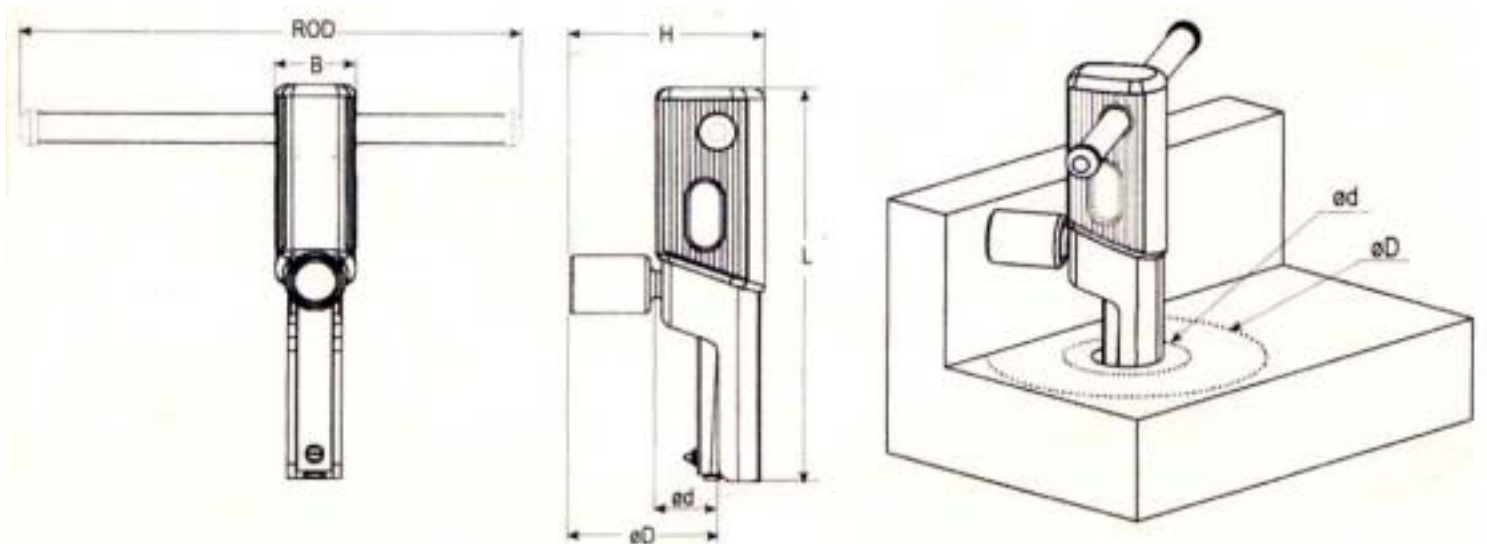

内ねじ修正ツール仕様

ブレード材質 ハイステル(HRC62)

工具の使用範囲内の径やピッチネジにも使用できます。


インチ、ミリ、右ネジ、左ネジ、細目、並目などに使用できます。

つぶれたネジの部分だけを修理できます。



内ねじ修正ツールの使用方法

1. ノブKを回し、ブレードBがハウジング部H内に納まるようにします。次にアイネスを、修理するねじ穴に入れます。

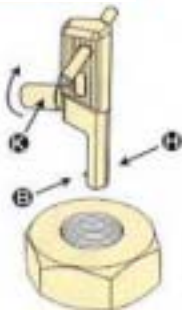

2. ノブKを回し、ブレードBを傷んでいないねじ溝に当て、手の力だけでノブを締めます。



3. クロス棒を使用して、図のようにアイネスを、任意の方向に回します。



外ねじ修正ツール仕様 工具鋼製

サイズ 60X23X62mm

重量 225g

旋回半径 68mm

刃先角度...60°

ミリネジ・UNF(ユニファイ)ねじに対応

修正能力...6mm~19mm

特長...現場で重宝する必需品

- ・ピッチを選ばず、修正できます。
- ・グリップ部を回すことによって2枚の刃を上下に動かせるので、適用範囲のどんなサイズのねじにも使用できます。(インチ、ミリ左右ねじ共用)
- ・2枚の刃は左右に遊びがあり、どんなピッチのねじにも自動的に適用します。
- ・ねじを正確に計測する必要はありませんので、持っていればいつでもすぐに使えます。
- ・車の修理に、建築工事に、日曜大工に、エンジニアの方の出張修理に、定期点検に、工場の保全部門でもいざという時の必携品です。
- ・V型の受部とネスの2枚の刃で修理するねじをはさみ軽く締め、矢印の方向に回すだけです。

