


EA604AR-225~-375(オイルフィルタープライヤー)仕様

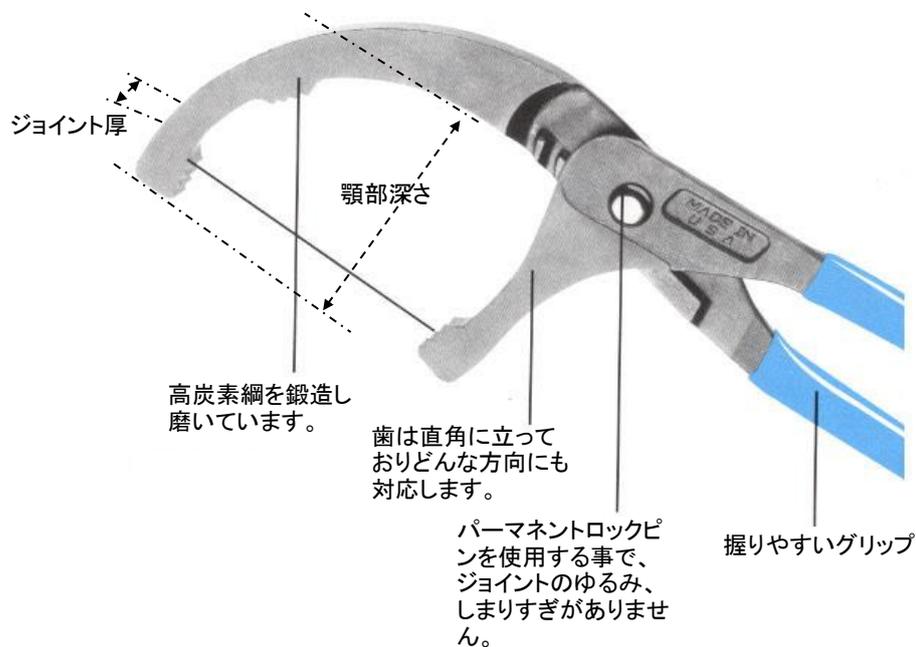

品番	全長	調整	能力	顎部深さ	ジョイント厚	ハンドル幅	重さ
EA604AR-225	225	4段	44~76	50	8	40	200g
EA604AR-300	300	5段	70~108	64	10	45	438g
EA604AR-375	375	6段	64~114	89	13	45	836g

(単位 mm)