


EA604BB-1 カーエアコン用コンプレッサー&クラッチサービスキット

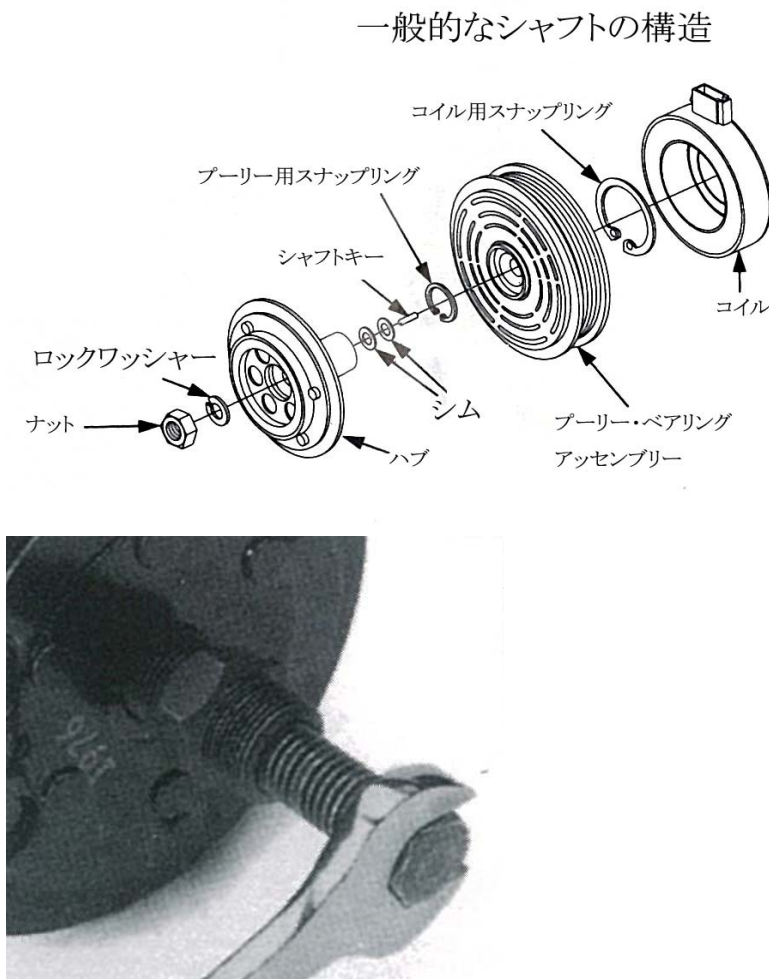

〈セット内容〉

クラッチリムーバー5個、取付けツール、
ユニバーサルA/Cクラッチホールディングレンチ(230mm)

- カーエアコンクラッチハブの取り外し、取り付け、コンプレッサーの点検に。
- DELPHI/HARRISON,FORD、YORK、デンソー、サンデン、ゼクセル(ディーゼル)、三菱、日立、セイコー精機に対応
- 総重量…1.5kg
- ケースサイズ…200X290X170mm

R-134a

コンプレッサー仕様

コンプレッサークラッチツール適合

自動車メーカー	コンプレッサーメーカー	モデル	TYPE/R 134a オイル
General Motors	Delphi/Harsion	A-6 & R-4 SAE	PISTON/PAG 150
General Motors	Delphi/Harsion	V-5 & V-7	PISTON/PAG 150
General Motors	Delphi/Harsion	R-4/DA6 HR6/HR6HE	PISTON/PAG 150
Ford/Lincoln	Ford	FS-6/ FS-10/FX-15	PISTON/PAG 68
Ford/Lincoln	Nippondenso	6P148/10P15/6E171/17	PISTON/PAG 46
Chrysler/Dodge	Nippondenso	A590/C171/6C17	PISTON/PAG 46
Chrysler/Dodge	Sanden	TRS90/105	SCROLL/PAG 46
Chrysler/Dodge	Sanden	SDB708/SD709/7H15	WOBBLE PLATE/PAG 100
Acura/Honda	Nippondenso	6P127/10P13/15	PISTON/PAG 46
Audi/VW	Nippondenso	10P17	PISTON/PAG 46
Audi	Zexel(Diesel Kiki)	DCW	WOBBLE PLATE/PAG 46
Audi/VW	Sanden	SD508/510/709	WOBBLE PLATE/PAG 100
Audi	Delphi/Harsion	A-6	PISTON/PAG 150
BMW	Nippondenso	10P15	PISTON/PAG 46
Honda	Sanden	TR70	SCROLL/PAG 46
Hyundai	Zexel(Diesel Kiki)	DKS15-BH	SWASH PLATE/PAG 46
Hyundai	Sanden	SD7	WOBBLE PLATE/PAG 100
Hyundai	Ford	FX15	PISTON/PAG 68
Isuzu	Delphi/Harsion	R-4	PISTON/PAG 150
Isuzu	Zexel(Diesel Kiki)	DKS 13/14/17	SWASH PLATE/PAG 46
Jaguar	Sanden	SD5 & 7 Series	WOBBLE PLATE/PAG 100
Jeep/Chrysler	Sanden	SD5 & 7 Series	WOBBLE PLATE/PAG 100
Mazda	Nippondenso	10P13	PISTON/PAG 46
Mazda	Ford	FS-10	PISTON/PAG 68
Mazda	Sanden	SD5 & SD7	WOBBLE PLATE/PAG 100
Mercedes Benz	Delphi/Harsion	A-6 & R-4	PISTON/PAG 150
Mercedes Benz	Nippondenso	10P15/17	PISTON/PAG 46
Mitsubishi	Mitsubishi	FX105	SCROLL/PAG 56
Mitsubishi	Nippondenso	10P15	PISTON/PAG 46
Nissan/Infinity	Zexel(Diesel Kiki)	DKV-14C	ROTARY VANE/PAG 46
Nissan/Infinity	Zexel(Diesel Kiki)	DKS-16H	SWASH PLATE/PAG 46
Nissan	Ford	FS-10	SWASH PLATE/PAG 68
Nissan	Hitachi	MJS170	ROTARY VANE/PAG 46
Porsche	Nippondenso	10P	PISTON/PAG 46
Porsche	Sanden	SD5	PISTON/PAG 100
Saab	*Sanden,Seiko Seiki	SD5/7Series,SS170	WOBBLE PLATE/PAG 100
Saturn	Zexel(Diesel Kiki)	DKV	ROTARY VANE/PAG 46
Subaru	Zexel(Diesel Kiki)	*92 Model/93	*PAG 46/PAG 100
Suzuki	Nippondenso	10P8	PISTON/PAG 46
Toyota/Lexus	Nippondenso	10P13/15/17	PISTON/PAG 46
MB/Porsche/VW	York	206.209,210	PISTON PAG/ESTER
Volvo	Zexel(Diesel Kiki)	DKS-15	SWASH PLATE/PAG 46
Volvo	Sanden	SD508,510,709	WOBBLE PLATE/PAG 100
Volvo/Jaguar	Delphi/Harsion	A-6, R-4	PISTON/PAG 150

適合	バブジャフトルク値	バブエアーギャップ	適合ツールタイプ
Press Fit	15 ft./lb.	.020-.040	A/C-3800A
Press Fit	8-16 ft./lb.	.015-.025	A/C-3800B
Press Fit	8-12 ft./lb.	.020-.030	A/C-3800B
Shims	12 ft./lb.	.016-.028	A/C-3800C
Shims	8-12 ft./lb.	.016-.032	A/C-3800C
Shims	12 ft./lb.	.016-.032	A/C-3800C
Shim Adjust	25-30 ft./lb.	.016-.031	A/C-3800E
Shim Adjust	20-25 ft./lb.	.016-.031	A/C-3800E
Shims	8-12 ft./lb.	.016-.032	A/C-3800C
Shims	8-12 ft./lb.	.016-.032	A/C-3800C
Shims	16 ft./lb.	.010-.020	A/C-3800D/E
Shim Adjust	20-25 ft./lb.	.016-.031	A/C-3800E
Press Fit	15 ft./lb.	.020-.040	A/C-3800A
Shims	8-12 ft./lb.	.016-.032	A/C-3800C
Shim Adjust	20-25 ft./lb.	.014-.026	N/A
Shims	16 ft./lb.	.010-.020	A/C-3800D/E
Shim Adjust	20-25 ft./lb.	.016-.031	A/C-3800E
Shims	8-10 ft./lb.	.016-.028	N/A
Press Fit	15 ft./lb.	.020-.040	A/C-3800A
Shims	16 ft./lb.	.010-.020	A/C-3800D/E
Shim Adjust	20-25 ft./lb.	.016-.032	A/C-3800E
Shim Adjust Press Fit	15 ft./lb.	.016-.032	A/C-3800E
Shims	8-12 ft./lb.	.016-.032	A/C-3800C
Shims	12 ft./lb.	.016-.028	A/C-3800D/E
Shim Adjust	20-25 ft./lb.	.016-.031	A/C-3800E
Shims	20-25 ft./lb.	.020-.040	A/C-3800A
Shims	8-12 ft./lb.	.016-.032	A/C-3800C
Shims	10 ft./lb.	.015-.023	A/C-3800D
Shims	8-12 ft./lb.	.016-.032	A/C-3800C
Shims	16 ft./lb.	.010-.020	A/C-3800D/E
Shims	16 ft./lb.	.010-.020	A/C-3800D/E
Shims	12 ft./lb.	.016-.028	A/C-3800C
Shims	14-15 ft./lb.	.020-.031	A/C-3800C
Shims	8-12 ft./lb.	.016-.028	A/C-3800C
Shim Adjust	20-25 ft./lb.	.016-.031	A/C-3800E
SHIM,Shim Adjust	20-25 ft./lb.	.016-.031/NA	A/C-3800E
Shims	16 ft./lb.	.010-.020	A/C-3800D/E
Shims	25-30 ft./lb.	.010-.020	A/C-3800D/E
Shims	8-12 ft./lb.	.016-.032	A/C-3800C
Shims	8-12 ft./lb.	.016-.032	A/C-3800C
No Adjust	20-25 ft./lb.	N/A	N/A
Shims	16 ft./lb.	.010-.020	A/C-3800D/E
Shim Adjust	20-25 ft./lb.	.016-.031	A/C-3800E
Press Fit	15 ft./lb.	.020-.040	A/C-3800A

* 同じ粘度のエステル仕様

* FX-15 を除く

コンプレッサークラッチツール

