


EA605AF-8~-19仕様



●先端はミリ、インチ、2種類の口幅を持ちます。

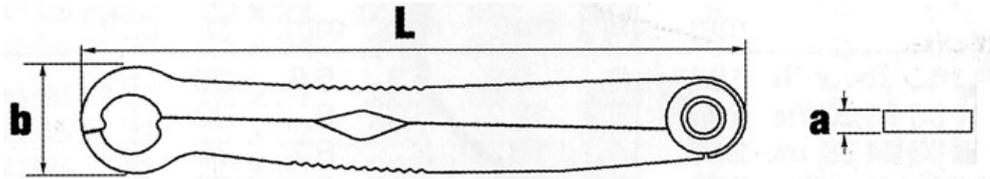

寸法

品番	サイズ	L(全長)	b	a(厚)	重量(g)
EA605AF-8	8mm-5/16"	121	16	4	60
EA605AF-10	10mm-3/8"	133	20	4	70
EA605AF-11	11mm-7/16"	140	23	5	103
EA605AF-12	12mm-15/32"	146	25	5	100
EA605AF-13	13mm-1/2"	168	26.8	6	154
EA605AF-14	14mm-9/16"	175	29.6	6	180
EA605AF-16	16mm-5/8"	191	32.8	7	270
EA605AF-17	17mm-21/32"	202	34.3	7	310
EA605AF-18	18mm-11/16"	213	36.2	7	310
EA605AF-19	19mm-3/4"	239	38.5	7	380

廃番

単位(mm)

締め付け方向

レンチを差し替えずに新しいナット面へ移動が出来、スムーズな作業が可能。スペースの取れない奥まった箇所での