

No.

5012

Adjustable Extension Bar

 
伸縮ソケットのびるーの

5012L

伸縮ソケットのびるーの L

- 材質：本体（アルミ）軸部（合金工具鋼）
- 適用機種：インパクトドライバ 14.4V 以上・ドリルドライバ 14.4V 以上・電気ドリル
- 適正回転数：3,000 回転 / 分以下

作業に合わせて 軸部が伸縮するソケット



- 奥行きのある場所でのビス締め・穴あけ作業に最適です。
- 多数のビット・エクステンションバーは必要ありません。
- インパクトドライバを握ったまま片手でカンタンに先端工具が装着可能です。

2 段階伸縮機能




品番		伸縮 1 段階		伸縮 2 段階		軸径	重量	単位(mm)
		全長	全長	全長	全長			
5012	EA611AX-351	200	250	300		6.35	137g	

- 伸縮機能は段階ごとに軸部を伸ばした時の全長になります。

5 段階伸縮機能



- 困難な場所でのビス締めにも最適です。
- 天井のボード張りや室外機の固定ネジ締め付け等に最適です。

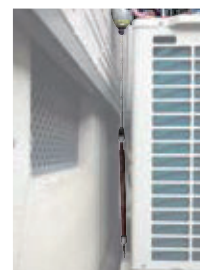

品番		伸縮 1 段階		伸縮 2 段階		伸縮 3 段階		伸縮 4 段階		伸縮 5 段階		軸径	重量	単位(mm)
		全長	全長	全長	全長	全長	全長	全長	全長	全長	全長			
5012L	EA611AX-352	350	400	450	500	550	600					6.35	269g	

- 伸縮機能は段階ごとに軸部を伸ばした時の全長になります。