

EANコード:	4013288094292	サイズ:	89x7x6 mm
部品番号:	05059640001	重量:	11 g
製品番号:	840/4 Z Hex-Plus B0	原産国:	CZ
		関税番号:	82079030

- B0 =いじり止め穴付き六角ネジ用
- ヘックスプラスは、ネジの寿命年数を延ばせます
- 丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
- 1/4" 六角差し込み（ヴェラシリーズ 4 対応）

優れたヴェラ六角ビット、ヘックスプラス形状により、リセス（ネジの窪み）と点ではなく面で接触されるよう造られており、接触面自体の面積も広く設計されているため、リセス（ネジの窪み）をなめるのを防ぎます。いじり止め穴付きで、ネジへの不正な作業を防ぐためのいじり止めに適用しています。
1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。

ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_tamper-proof_hexagon_socket_screws_with_

Wera - 840/4 Z Hex-Plus B0
05059640001 - 4013288094292


Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

いじり止め六角ビット

セーフティピン付き

ヘックスプラス

丈夫で吸収力のあるビット

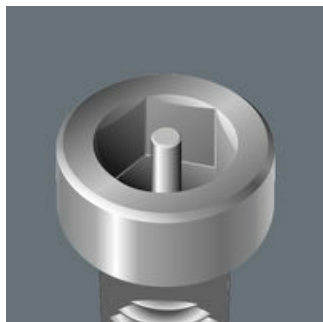

六角ソケットネジ用、いじり止め



六角ネジには一つの問題があります。工具とネジの接触面積が小さいため、ネジ頭が摩耗、破損し、凹部が丸みを帯びていきます。これにより通常の六角ネジ用の工具を使ってもなめるようになります。ヘックスプラスは、広く接触するように設計しています。これにより、角だけではなく、角と角を接続する線にも接触して作業できるため、一般の六角レンチに比べて伝達できるトルクが20%増えます。また、なめるリスクも軽減しています。ヘックスプラスは、六角ネジに対応しています。



丈夫なヴェラビット (Z) により、ドライバー先端の早期破損を防ぎます。

この製品の関連商品:

				
	mm	mm	inch	mm
05059640001	2.0	89	3 1/2"	4.0
05059641001	2.5	89	3 1/2"	4.0
05059642001	3.0	89	3 1/2"	4.0
05059643001	4.0	89	3 1/2"	5.0
05059644001	5.0	89	3 1/2"	6.0
05059645001	6.0	89	3 1/2"	-

ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_tamper-proof_hexagon_socket_screws_with_

Wera - 840/4 Z Hex-Plus B0
 05059640001 - 4013288094292

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzelter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de