


携帯用ソケットホルダー

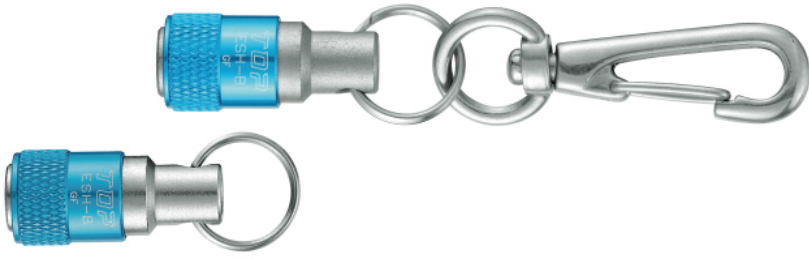

- 六角シャンク (6.35mm) 類の持ち運びや保管に大変便利です
- 丸穴だから、六角シャンク製品を素早く収納できます
- スライド部を引き上げないと抜けない安全設計です
- コンパクトなアルミ合金製の為、超軽量化を実現しました
- サイズや品種に応じて、選べる豊富な単品5色と、お得な3色セットがあります
- ナスカンつきタイプとナスカンなしタイプを各色ご用意しました
- 別売のESH用キーアダプターを合わせれば、鍵や小物にも使えます。



※画像はイメージです

六角シャンク(6.35 mm)類の 持ち運び・保管に便利!



使用範囲
ホルダー1つにつき
500g
以下




腰回りを整理整頓!

快適で安全な作業環境を整えられます。


安全

スライド部を引き上げないと抜けない安全設計

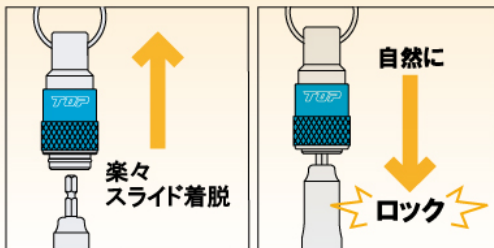

便利

丸穴だから『さっと出し入れ』自由自在

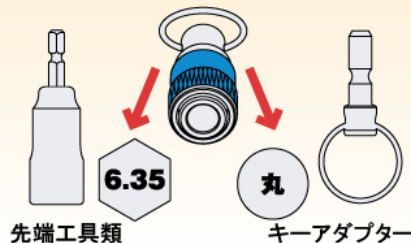

軽量

一部アルミ合金を使用した軽量設計



リング付
20g



ナスカン付
33g



見て確認、触って確認
ができる為、腰袋に入
れて置くより効率的に
必要な工具をさっと取
り出すことができます。

別売りの ESH 用キー
アダプターとの組み合
わせで、鍵や小物の持
ち運びや収納に大変便
利です。



【リング付き】



ESH-B
(ブルー)



ESH-R
(レッド)



ESH-BK
(ブラック)



ESH-G
(グリーン)



ESH-W
(ホワイト)

EA611KA-46

製品番号	JANコード	使用範囲	全長L (mm)	重量 (g)
ESH-B	931900	500 g 以下	52	20
ESH-R	934086	500 g 以下	52	20
ESH-BK	934093	500 g 以下	52	20
ESH-G	934109	500 g 以下	52	20
ESH-W	934116	500 g 以下	52	20

EA611KA-47

EA611KA-48

EA611KA-46

製品番号	本体外径D (mm)	付属リング内径φ (mm)	カラー	材質
ESH-B	15.6	16.0	ブルー	スライドカラー:アルミ合金 その他:鉄
ESH-R	15.6	16.0	レッド	スライドカラー:アルミ合金 その他:鉄
ESH-BK	15.6	16.0	ブラック	スライドカラー:アルミ合金 その他:鉄
ESH-G	15.6	16.0	グリーン	スライドカラー:アルミ合金 その他:鉄
ESH-W	15.6	16.0	ホワイト	スライドカラー:アルミ合金 その他:鉄

EA611KA-47

EA611KA-48