

ビット交換式リードソケット No.BD042N-サイズ

36V
対応




スライドチャックをソケット側に引くとビットのロックが解除され、ビットの交換が可能になります。



ビット交換方法

専用交換ビット

- ビット折損時に**ビットの交換が可能**で、ソケット本体を長く使えるビット交換式リードソケットです。
- 専用ビットは専用の素材/熱処理を設定することにより、市販の両頭ビットより**優れた耐久性**を実現しています。

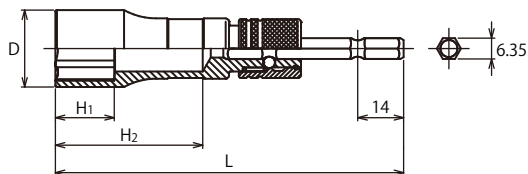

	BD042N (mm)	D (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	ラベル色	重量 (g)	
New	17	23.5	18	45	106		114	EA612AB-217
New	19	25.5	18	45	106		119	EA612AB-219
New	21	28	18	45	106		132	EA612AB-221
New	24	31.5	18	45	106		147	EA612AB-224


交換ビット(2本プリスターパック入)

	BIT/2-55N	2ヶ組 / プリスターパック入	重量 (g)	
New		BIT-55N	35	EA612AB-55

強力テクスセッター No.BD035N-サイズ(2B)



- ロングタイプのテクスねじ(ドリルねじ)でもガッチリつかむことのできる、**保持力を強化したナットセッター**です。
- マグネットを使用していないので、切粉や砂鉄を吸い付けることが無く、また**ステンレス製のテクスねじも強力に保持**します。

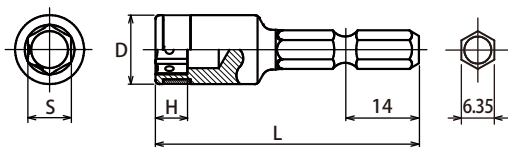


開口内部(2ボール方式)



本製品
BD035N

ステンレス製
テクスねじ

500ml
ペットボトル

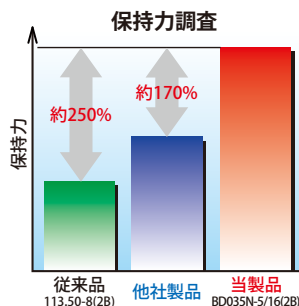

	BD035N (inch)	S (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)
New	5/16(2B)	8	13	6	50	24
New	3/8(2B)	9.6	16	7	50	31

Koken TOOL CO., LTD.

株式会社 **山下工業研究所**

www.koken-tool.co.jp

本パンフレットの一部分または全部を無断で転載、複製することを禁じます。
製品の仕様は改良の為、予告なく変更する場合がございます。

