



電動ドリル用替軸ソケットスーパーロングタイプ

- 軸が折れてもワンタッチで交換でき、非常に経済的です
- ソケット部のシャンクとの接触面は精度が非常に高く、芯ブレすることなく長期に渡るご使用にも耐えうる強度を備えています
- シャンク自体も強度に優れ、耐久性は約2倍となっております（当社両頭ビット比）
- ソケット部の奥行き寸法は150mmとスーパーロングタイプです

天井埋込カセット形エアコン取り付け時に便利なスーパーロングタイプ

電動ドリル用替軸ソケット

スーパーロングタイプ

天井埋込カセット形エアコン取り付け時に 便利な奥行き150mmタイプ! (対辺寸法17mm)

**空調・電設
配管工事に!**

**経済的な
シャンク交換式!**

ワンタッチで
簡単交換

スライドさせて
ロックを解除

そのまま
ビットを差脱

奥行き150mm

17

レースウェイ(D-I・D-2)、
電路指示金具D-3にも
対応できる肉薄形状

ねじれに強い! 18V対応 耐久性2倍

ソケット専用替シャンク!! (当社両頭ビット比)

専用タイプだからこそ実現!

インパクトドライバーの急速な高トルク化により強い打撃が加わることで軸折れが頻発しています。
TOPの替シャンクは、専用タイプとして最適な靱性・硬度を兼ね備える事を目的に開発しました。市販のドライバービットに比べ軸折れを軽減します。
専用の替シャンクも別売りにてご用意。

高精度・高耐久

シャンクの接触面は精度が非常に高くなブレすることがなく長期に渡るご使用にも耐えうる強度を備えています。
※シャンク自体も強度に優れ、耐久性は2倍となっております。（当社両頭ビット比）

冷間鍛造成型

**レベル調整時に
便利な目盛り付き!**


飲み込めるスーパーロングタイプ

長く突き出した全ネジボルトでも
インパクトドライバー

- 天井埋込カセット形エアコン取り付け時に便利な奥行き150mmタイプ(対辺寸法17mm)

- 経済的なシャンク交換式
- 長く突き出した全ネジボルトでも飲み込めるスーパーロングタイプ
- レベル調整時に便利な目盛り付き！
- 高精度・高耐久
- レースウェイ(D-1・D-2)、電路支持金具D-3にも対応できる薄肉形状

対辺寸法 (mm)	D (mm)	保証トルク (N・m)	重量 (g)	包装寸法 (mm) 高さ×幅×奥行き	小箱入数	JANコード
17	23.5	75	190	35×260	6	225825

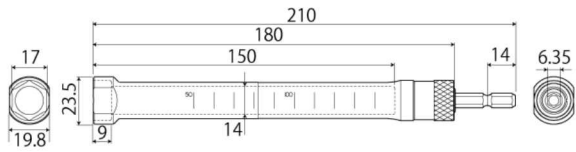

電動ドリルドライバー
一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。

用途

- 空調・電設・配管工事に
- 天井埋込カセット形エアコン取り付け時に
- レースウェイ(D-1・D-2)、電路支持金具D-3にも対応

注意

- シャンクが折れた場合は、替シャンク(ESK-S)と交換してください
- ソケット内に破損したシャンクが詰まった場合、ロックを解除したままポンチなどで内側から叩いて取り出すことができます
- 市販のスリムビット・トーションビットをシャンク代わりにしてのご使用は、咬み込みの原因となります。