
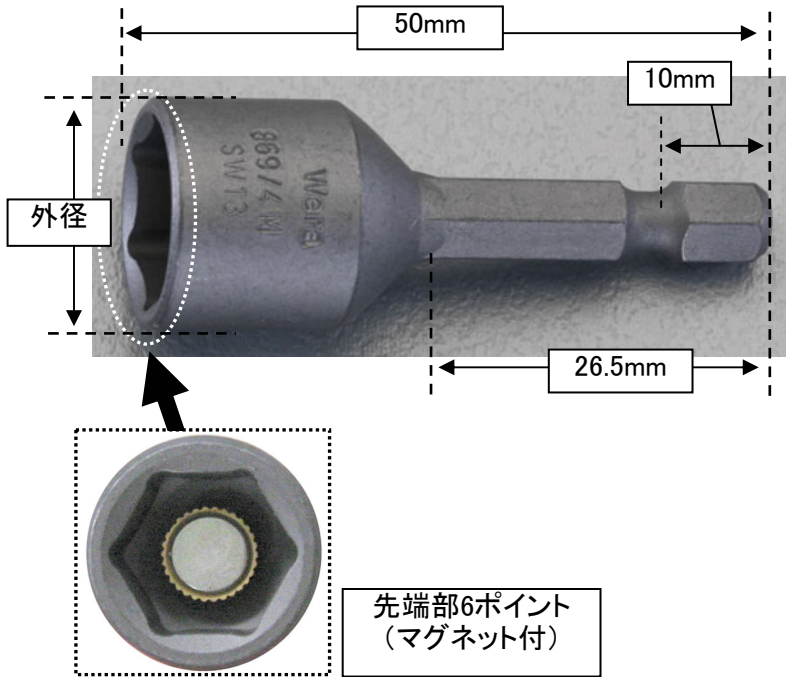


EA612AX ナットセッターセット [マグネット付]

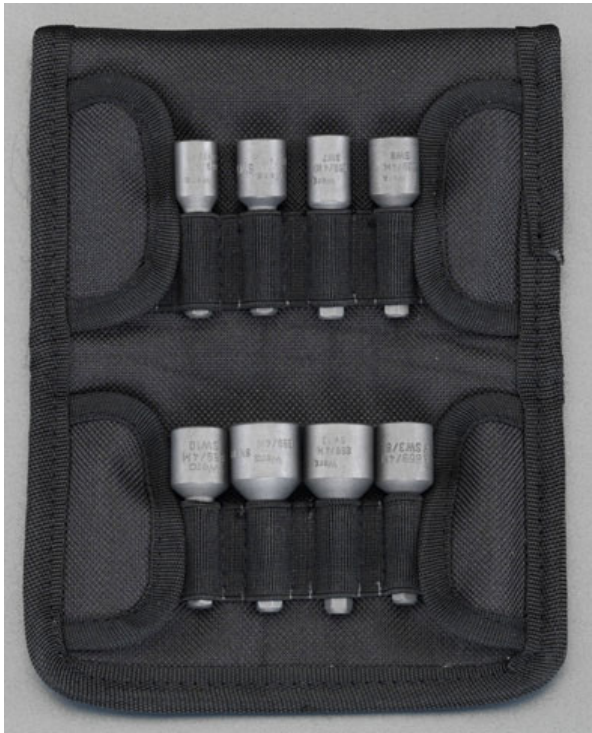


(8個組)

- 六角シャンク…1/4"
- サイズ…7・8・10・12・13mm・1/4"・5/16"・3/8"
- 全長…50mm
- 6ポイント
- 軸長…26.5mm
- 先端マグネット付
- 材質…合金鋼
- 総重量…256g
- 携帯に便利なホルダー付(ベルト通し幅60mm)

サイズ	外径	重量(g)
7	11.0	17
8	13.0	21
10	14.5	24
12	18.0	34
13	18.1	32
1/4"	11.0	17
5/16"	12.5	20
3/8"	14.5	24

構成品寸法(単位:mm)

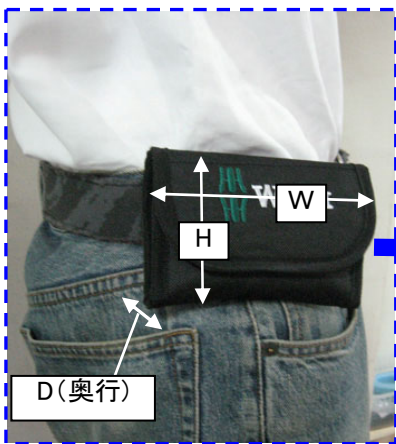

※付属のホルダーはマジックテープ式でラクラク開閉。
ホルダーをベルトにつけたままで、ナットセッターの取り出しが可能です。

- ・ホルダーサイズ(W×D×H)…
135×43×88mm
- ・重量…68g