


EA613NA-10~120 片口メガネレンチ

仕様 :

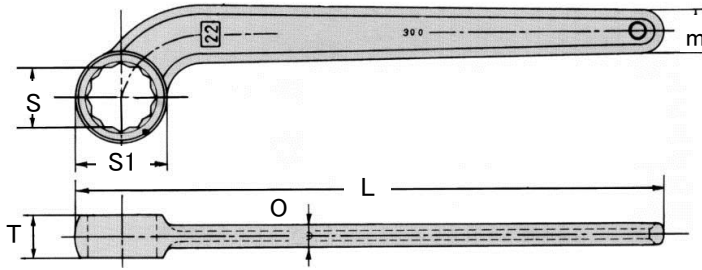

●材質…クロムモリブデン鋼

●表面処理…クロームメッキ(NA-10~NA-50)

単位:mm

品番	S(呼び)	S1(標準)	T(最大)	O	L(標準)	重量(g)
EA613NA-10	10	17.5	8	4.5	119	35
EA613NA-11	11	17.5	8	4.5	119	35
EA613NA-12	12	22	11	5.5	151	75
EA613NA-13	13	22	11	5.5	151	75
EA613NA-14	14	22	11	5.5	151	75
EA613NA-16	16	26.5	12	6	174	
EA613NA-17	17	26.5	12	6	174	100
EA613NA-18	18	32.5	15	7	207	
EA613NA-19	19	32.5	15	7	207	160
EA613NA-21	21	32.5	15	7	207	160
EA613NA-22	22	32.5	15	7	207	160
EA613NA-23	23	40	17	8	250	270
EA613NA-24	24	40	17	8	250	270
EA613NA-26	26	40	17	8	250	270
EA613NA-27	27	40	17	8	250	270
EA613NA-29	29	49	19	9.2	295	440
EA613NA-30	30	49	19	9.2	295	440
EA613NA-32	32	49	19	9.2	295	440
EA613NA-35	35	54	20	9.7	307	520
EA613NA-36	36	54	20	9.7	307	520
EA613NA-38	38	62	22	10.7	341	700
EA613NA-41	41	62	22	10.7	341	700
EA613NA-46	46	68	24	11.5	414	980
EA613NA-50	50	73	26	12.5	447	1240
EA613NA-54	54	85	30	14.5	513	1880
EA613NA-55	55	85	30	14.5	513	1880
EA613NA-58	58	85	30	14.5	513	1880
EA613NA-60	60	85	30	14.5	513	1880
EA613NA-63	63	98	35	16.5	579	3200
EA613NA-67	67	98	35	16.5	579	2850
EA613NA-65	65	98	35	16.5	579	3200
EA613NA-70	70	112	40	18.5	666	4400
EA613NA-71	71	112	40	18.5	666	4400
EA613NA-75	75	112	40	18.5	666	4400
EA613NA-77	77	112	40	18.5	666	4400
EA613NA-80	80	112	40	18.5	666	4400
EA613NA-85	85	124	45	18	692	7000
EA613NA-90	90	139	50	19	720	9300
EA613NA-95	95	139	50	19	720	8800
EA613NA-100	100	152	55	20	756	11900
EA613NA-105	105	152	55	20	756	11400
EA613NA-110	110	159	62	21	780	13000
EA613NA-115	115	166	66	22	780	15000
EA613NA-120	120	174	66	22	780	15000

廃番

廃番

廃番

廃番

廃番

廃番

廃番

廃番

廃番

廃番

注 意 :

- ・工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
- ・割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が認められた場合は、使用しないでください。
- ・無理な姿勢で作業しないでください。常に足元をしっかりとらせ、バランスを保つようにしてください。
- ・改造しないでください。加熱、加工などをした場合は著しく品質の低下を招きます。
- ・ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
- ・パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。
- ・ハンマー代りに使用したり、ハンマーなどで叩いて衝撃を加えないでください。