


# EA613NB-5.5~80 強力型片口スパナ

仕様 :

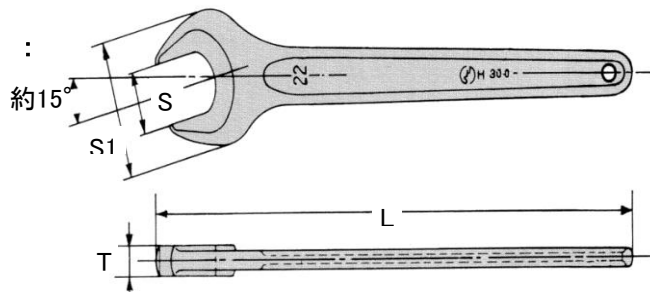

●材質…クロムモリブデン鋼

※EA613NB-5.5~14には  
ハンドル穴がありません。

品番	S(呼び)	S1(標準)	T(標準)	L(標準)	重量
EA613NB-5.5	5.5	14	3.2	77	10g
EA613NB-6	6	16	3.5	83	10g
EA613NB-7	7	18	4	89	10g
EA613NB-8	8	20	4.5	95	15g
EA613NB-9	9	22	4.5	96	20g
EA613NB-10	10	24	5	107	25g
EA613NB-11	11	27	5.5	118	35g
EA613NB-12	12	28	6	123	35g
EA613NB-13	13	31	6.5	130	40g
EA613NB-14	14	32	7	136	55g
EA613NB-17	17	38	8	160	80g
EA613NB-19	19	43	9	172	95g
EA613NB-21	21	48	10	194	140g
EA613NB-22	22	50	10	195	150g
EA613NB-23	23	52	11	206	180g
EA613NB-24	24	54	11	212	190g
EA613NB-26	26	58	12	229	220g
EA613NB-27	27	60	12	236	240g
EA613NB-29	29	64	13	252	295g
EA613NB-30	30	66	13	258	315g
EA613NB-32	32	70	14	270	365g
EA613NB-35	35	76	15	292	500g
EA613NB-36	36	77	15	303	505g
EA613NB-38	38	82	16	306	560g
EA613NB-41	41	87	17	344	730g
EA613NB-46	46	98	19	378	970g
EA613NB-50	50	106	20	412	1200g
EA613NB-54	54	114	21	437	1500g
EA613NB-55	55	117	21	448	1650g
EA613NB-58	58	123	22	466	1730g
EA613NB-60	60	127	23	484	2000g
EA613NB-63	63	133	24	506	2300g
EA613NB-65	65	138	24	523	2550g
EA613NB-67	67	141	25	535	2800g
EA613NB-70	70	147	26	559	3200g
EA613NB-71	71	149	26	570	3300g
EA613NB-75	75	157	28	599	3700g
<del>EA613NB-77</del>	<del>77</del>	<del>161</del>	<del>28</del>	<del>635</del>	<del>4000g</del>
EA613NB-80	80	161	29	635	4600g

廃番

単位: mm

- 注意 :
- ・工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  - ・割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が認められた場合は、使用しないでください。
  - ・無理な姿勢で作業しないでください。常に足元をしっかりとさせ、バランスを保つようにしてください。
  - ・改造しないでください。加熱、加工などをした場合は著しく品質の低下を招きます。
  - ・ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用して、口の奥まで確実にくわえてください。
  - ・パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。
  - ・力を入れすぎるとスパナが外れることがあります。すべらないように注意してください。
  - ・ハンマー代わりに使用したり、ハンマーなどで叩いて衝撃を加えないでください。