


# EA614AB-5.5~32 片目片口スパナ

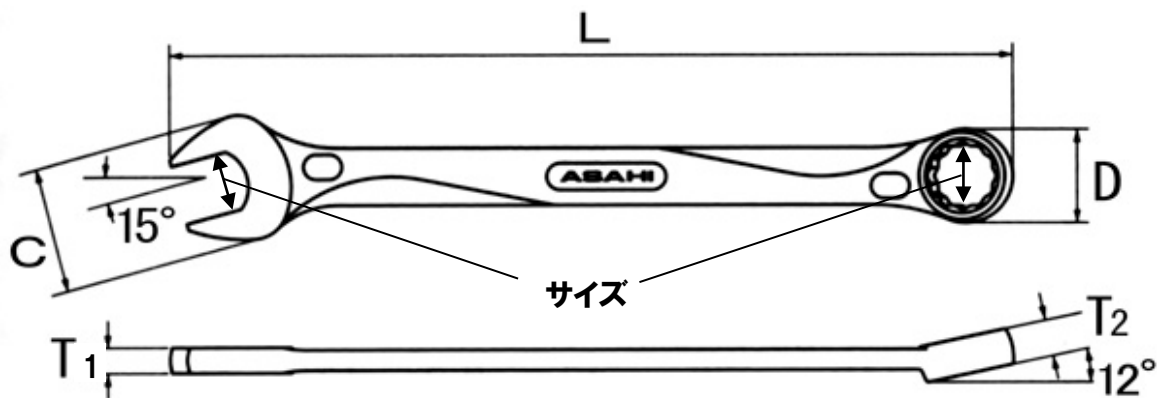

| 品番          | サイズ | C    | D    | T1   | T2   | L(全長) | 重量(g) |
|-------------|-----|------|------|------|------|-------|-------|
| EA614AB-5.5 | 5.5 | 12.7 | 10.5 | 2.9  | 5    | 105   | 13    |
| EA614AB-7   | 7   | 15.5 | 12.4 | 3.5  |      | 120   | 17    |
| EA614AB-8   | 8   | 17.5 | 12.7 | 3.5  | 5.7  | 130   | 20    |
| EA614AB-10  | 10  | 21.5 | 15.3 | 4.8  | 6.5  | 152   | 40    |
| EA614AB-12  | 12  | 25.5 | 18.5 | 5.5  | 7.5  | 175   | 70    |
| EA614AB-13  | 13  | 28   | 19.5 | 6    | 8    | 187   | 80    |
| EA614AB-14  | 14  | 29.5 | 22   |      | 8.5  | 197   | 100   |
| EA614AB-17  | 17  | 36   | 26.5 | 7    | 10.5 | 231   | 150   |
| EA614AB-19  | 19  | 40   | 28   | 7.5  | 11.5 | 254   | 200   |
| EA614AB-21  | 21  | 44.5 | 31   | 8    | 12.5 | 290   | 290   |
| EA614AB-22  | 22  | 46.5 | 32   | 8.5  | 13   | 304   | 300   |
| EA614AB-24  | 24  | 50.5 | 35   | 9    | 15   | 337   | 380   |
| EA614AB-27  | 27  | 56   | 39   | 10   | 16   | 370   | 495   |
| EA614AB-30  | 30  | 62   | 43   | 11   | 18   | 410   | 625   |
| EA614AB-32  | 32  | 65.5 | 47   | 11.5 |      | 420   | 765   |

単位 (mm)

- 12ポイント
- 材質…特殊鋼
- 面で指に接するので、力が入りやすい形状。

**Revo wave**

**Revo wave**とは…  
 先端はコンパクトなやり型形状。先端部に緩やかな曲面のついたスパナシリーズです。  
 ネック部の持つ緩やかな曲面は工具と指が接する部分を面接触とする為、使用時に手に良く馴染み、快適な