



EA614B-3 片目片口スパナセット

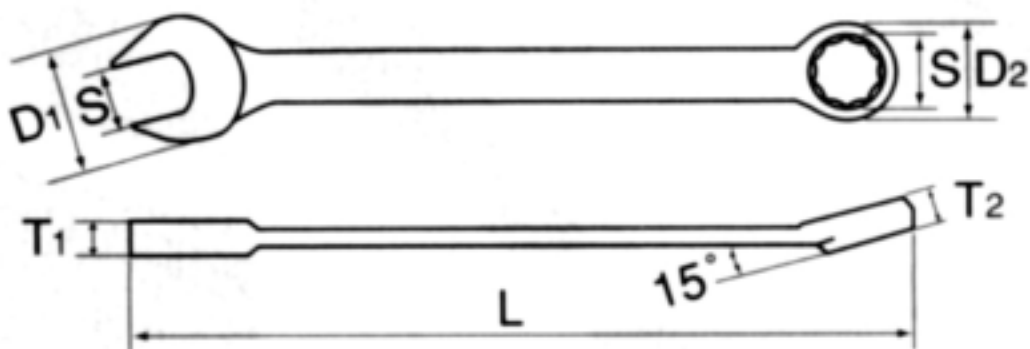

| S(サイズ) | D1 | D2 | T1 | T2 | L (全長) | 重量 (g) |
|--------|------|------|-----|------|-----------|-----------|
| 5.5 | 12.5 | 10 | 3 | 4.5 | 96 | 13 |
| 7 | 15.5 | 12 | 3.5 | 5 | 111 | 20 |
| 8 | 17.5 | 13 | 4 | 5.5 | 126 | 28 |
| 10 | 21.5 | 16 | 4.5 | 6.5 | 151 | 42 |
| 12 | 25.5 | 18 | 5.5 | 7.5 | 170 | 65 |
| 13 | 27.5 | 19 | 6 | 8.5 | 188 | 85 |
| 14 | 29.5 | 20.5 | 6 | 9.5 | 190 | 98 |
| 15 | 31.5 | 22.5 | 7 | 10 | 200 | 134 |
| 17 | 36 | 25 | 7 | 10.5 | 225 | 153 |
| 19 | 40 | 27.5 | 7.5 | 12 | 256 | 205 |
| 21 | 44 | 30.5 | 8 | 13 | 289 | 267 |
| 22 | 46 | 32 | 8.5 | 13.5 | 304 | 305 |

単位(mm)

材質...工具鋼
12ポイント
15°タイプ

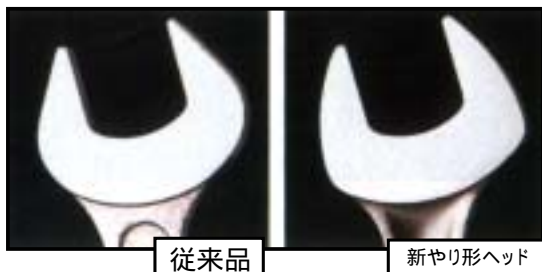

スパナのヘッド部分は従来のやり形よりヘッド幅を極力小さく、また力の加わる部分にはボリュームを持たせるというKTC独自の「新やり形ヘッド」を採用。

柄部分にはしなりに強く、軽量化を図ったI形断面形状を採用。全長は力を掛けやすくする為に若干長く、サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。