

EA614CE-10~-19 (ミリ表示)

EA614CG-1~-7 (インチ表示)


ショートサイズ 片目片ロスパナ

●15° タイプ

●材質…クロームバナジウム鋼
(クロームメッキ仕上げ)

●12ポイント

●手のひらサイズでコンパクト

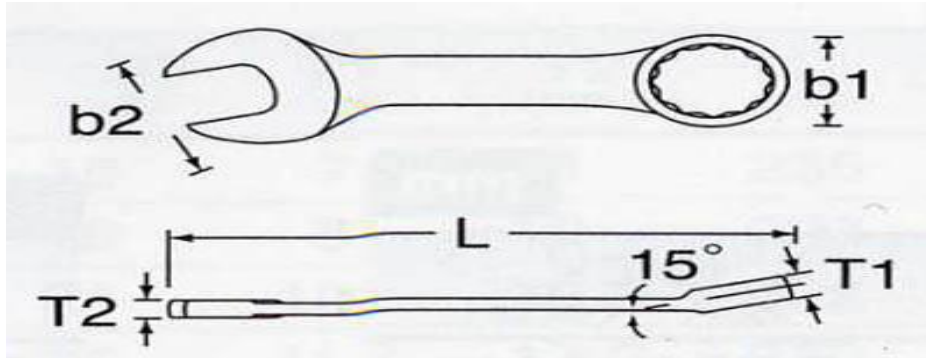

	サイズ(mm)	b1	b2	T1	T2	L
EA614CE-10	10	15	20.5	5.8	4.8	94
CE-11	11	17	22.5	6.4	5	102
CE-12	12	18	24.5	7.4	5.8	104
CE-13	13	20	27	7.4	5.8	106
CE-14	14	21	29	8	6.2	113
CE-16	16	24	34	10	6.4	124
CE-17	17	26	35	10	7	125
CE-18	18	27	37	10.5	8	131
CE-19	19	28	39	11	8.2	137
	サイズ(インチ)	b1	b2	T1	T2	L
EA614CG-1	3/8"	16	21	6.4	5.3	94
EA614CG-2	7/16"	17	23	6.5	5.6	102
CG-3	1/2"	20	27	7.5	6	107
CG-4	9/16"	21	29	8.2	6.4	114
CG-5	5/8"	24	34	9.4	7	123
CG-6	11/16"	26	35	10	7.2	126
CG-7	3/4"	28	39	11.4	8.7	138

廃番

廃番

廃番

廃番

廃番

廃番

廃番

廃番

(mm)