



EA614DC-8～-19 マルチアングルギアレレンチ

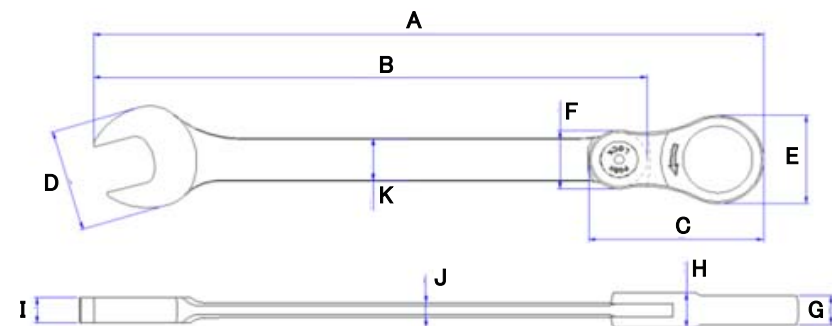

- 【仕様】
- 材質:クロムバナジウム鋼
 - 12ポイント
 - ラチェット部、首が180° 回転します。
 - 手元のロックボタンによって13箇所での角度調整、固定が可能

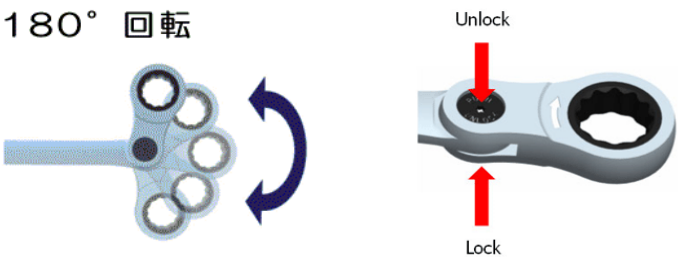

品番	サイズ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	重量(g)
EA614DC-8	8	151	125.7	38.4	18	16.9	12.9	6.5	8.6	5.0	3.3	7.5	43
EA614DC-9	9	164	137.0	40.7	20	17.9	13.3	6.9		5.3	3.4	8.3	54
EA614DC-10	10	179	150.1	43.3	23	19.8	14.1	7.7		5.6	3.7	9.0	67
EA614DC-11	11	194	163.0	46.1	25	21.6	15.2	8.2		6.1	4.1	9.9	83
EA614DC-12	12	205	172.3	48.9	27	23.0	16.2	8.6	11.5	6.6	4.3	10.7	110
EA614DC-13	13	219	183.3	52.6	28	24.6	16.8			7.7	4.4	11.7	126
EA614DC-14	14	233	194.7	56.0	32	26.3	18.0	9.4		7.8	4.7	12.3	152
EA614DC-15	15	247	207.9	58.0	33	28.4	18.9	9.9		8.0	4.9	13.2	187
EA614DC-16	16	257	216.1	61.7	35	30.1	20.1	10.3	13.2	8.8	5.1	14.0	212
EA614DC-17	17	272	229.0	64.0	38	31.8	20.9	10.7		9.4	5.4	14.9	246
EA614DC-18	18	287	242.7	65.5	39	33.2	21.0	11.2			5.6	15.8	273
EA614DC-19	19	303	257.1	67.6	42	34.1	21.8			9.8	5.9	16.6	303

(単位 mm)



■ 狭い奥まった箇所等への使用に最適です。