

EA614H-120A

(12本組片目片ロスパナセット)


○構造用鋼製

○ポイント数…12ポイント


○15° オフセット

○Tはスパナの厚さになります。

全体

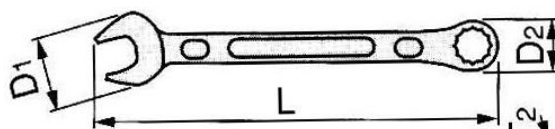

断面

 

	二面幅寸法 (mm)	サイズ(mm)					重量(g)
		D1	D2	T1	T2	L	
H-5.5A	5.5	12	9	3.2	5	88	11
H-6A	6	12	9	3.2	5	101	12
H-7A	7	15	11	3.2	5.5	113	19
H-8A	8	17	12	4.5	6	126	26
H-9A	9	19	13.5	4.5	6.5	138	33
H-10A	10	21	14.5	5	6.5	151	41
H-11A	11	23	16.5	5.5	7	164	54
H-12A	12	25	17.5	6	7.5	176	71
H-13A	13	27	18.5	6.5	8	189	83
H-14A	14	28.5	20	7	8.5	201	106
H-17A	17	35	24.5	7	9.5	239	145
H-19A	19	39	27	7.5	10.5	264	182