



製品詳細

ラチェットめがねレンチセット

RM110 EA614HA

スタンダード ストレートタイプ

ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。

モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザイン。

薄形ラチェットヘッド。

安全ロープ取付け穴付（RM-14以上のサイズ）

- 化粧箱寸法：w400× d108× h50mm
- 質量：2.4kg

＜セット内容＞

製品番号／仕様	二面幅寸法(mm)	製品番号／仕様	二面幅寸法(mm)	製品番号／仕様	二面幅寸法(mm)
RM-08	8	RM-14	14	RM-18	18
RM-10	10	RM-15	15	RM-19	19
RM-12	12	RM-16	16	RM-21	21
RM-13	13	RM-17	17		


セット内容

11点



仕様


製品番号	二面幅寸法(mm)	寸法(mm)D1	寸法(mm)D2	寸法(mm)T1	寸法(mm)T2	寸法(mm)L	質量(g)
RM-08	8	16.2	16.4	4.1	6.5	140	30
RM-10	10	20.5	20.0	4.8	7.3	158	50
RM-12	12	24.6	22.6	5.3	8.2	171	70
RM-13	13	26.4	24.5	5.9	8.6	178	90
RM-14	14	28.8	27.0	6.3	9.0	190	100
RM-15	15	30.8	28.2	6.6	9.4	199	110
RM-16	16	33.2	30.3	6.9	9.9	208	140
RM-17	17	35.1	31.6	7.3	10.3	225	175
RM-18	18	37.2	32.3	7.8	10.7	236	185
RM-19	19	39.3	33.7	8.3	11.2	247	225
RM-21	21	46.2	40.1	8.8	13.0	288	365

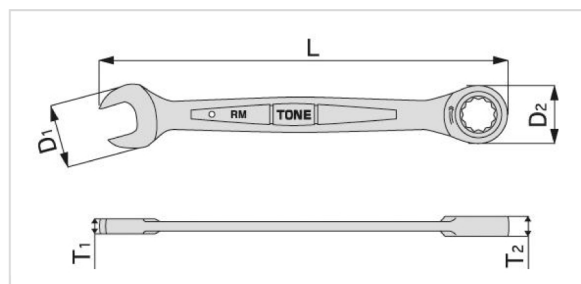

ストレート形状



 狭所に最適



安全ロープ取付け例

