



製品詳細

首振クイックラチェットめがねレンチ


クイック首振ラチェットタイプ

スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で連続作業が可能です。

めがね部は180°首振りが可能です。

本体は薄形のストレート形状のため、奥まった箇所での作業に威力を発揮します。

安全ロープ取付け穴（RMFQ-14以上のサイズ）。

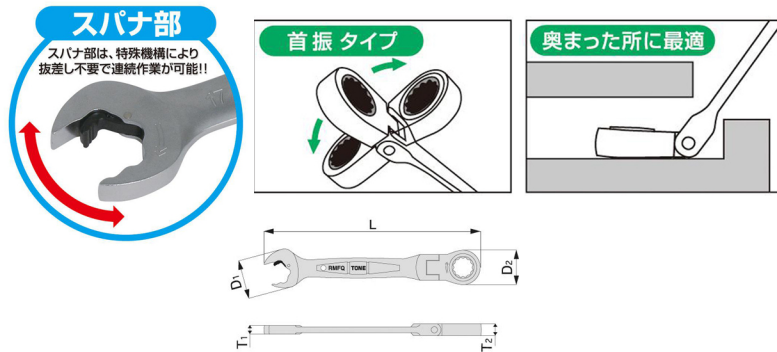

仕様

製品番号	二面幅寸法 (mm)	寸法(mm) D1	寸法(mm) D2	寸法(mm) T1	寸法(mm) T2	寸法(mm) L	質量 (g)	EA品番
RMFQ-08	8	16.2	16.7	4.1	6.5	127	35	EA614HW-8
RMFQ-10	10	20.3	20.0	4.8	7.3	136	55	EA614HW-10
RMFQ-12	12	24.3	23.0	5.3	8.2	148	75	EA614HW-12
RMFQ-13	13	26.8	25.2	5.9	8.6	155	90	EA614HW-13
RMFQ-14	14	28.7	26.8	6.3	9.0	161	110	EA614HW-14
RMFQ-15	15	30.5	28.3	6.6	9.4	170	125	EA614HW-15
RMFQ-16	16	32.9	29.8	6.9	9.9	180	150	EA614HW-16
RMFQ-17	17	34.5	31.8	7.3	10.3	190	170	EA614HW-17
RMFQ-18	18	37.0	32.8	7.8	10.7	203	195	EA614HW-18
RMFQ-19	19	39.2	33.9	8.3	11.2	215	220	EA614HW-19
RMFQ-21	21	46.0	40.0	8.8	13.0	274	400	EA614HW-21
RMFQ-22	22	46.0	40.0	8.8	13.0	274	390	EA614HW-22
RMFQ-24	24	52.2	46.0	9.8	14.5	296	540	EA614HW-24

ご使用上の注意



注意 ・スパナ部は、通常のスパナ部に比べて構造上、限界トルクが低くなっているため、力の入れ過ぎに注意してください。

／Do not apply too much force when using open-end portion.

・ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。／ Use wrench suitably fitted with bolt / nut.

・パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。／ Do not use with extension pipe etc.

・ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。／ Avoid giving shock by hitting with hammer etc.



スパナ部の使い方



めがね部の使い方

