



製品詳細

首振クイックラチェットめがねレンチ

RMFQ700 EA614HW

クイック首振ラチェットタイプ

スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で連続作業が可能です。

めがね部は180°首振りが可能です。

本体は薄形のストレート形状のため、奥まった箇所での作業に威力を発揮します。

安全ロープ取付け穴（RMFQ-14以上のサイズ）。

- 布袋
- 質量：1.02kg

＜セット内容＞

製品番号／仕様	二面幅寸法(mm)	製品番号／仕様	二面幅寸法(mm)
RMFQ-08	8	RMFQ-14	14
RMFQ-10	10	RMFQ-17	17
RMFQ-12	12	RMFQ-19	19
RMFQ-13	13		




スパナ部


スパナ部は、特殊機構により
抜差し不要で連続作業が可能!!



首振タイプ

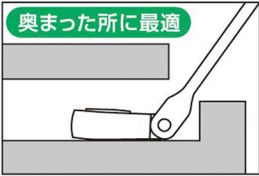

奥まった所に最適

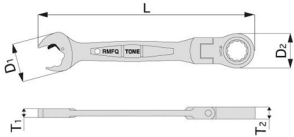

仕様



安全ロープ取付け例



スパナ部の使い方



めがね部の使い方



製品番号	二面幅寸法 (mm)	寸法(mm) D1	寸法(mm) D2	寸法(mm) T1	寸法(mm) T2	寸法(mm) L	質量 (g)	製品番号	二面幅寸法 (mm)	寸法(mm) D1	寸法(mm) D2	寸法(mm) T1	寸法(mm) T2	寸法(mm) L	質量 (g)
RMFQ-08	8	16.2	16.7	4.1	6.5	127	35	RMFQ-14	14	28.7	26.8	6.3	9.0	161	110
RMFQ-10	10	20.3	20.0	4.8	7.3	136	55	RMFQ-17	17	34.5	31.8	7.3	10.3	190	170
RMFQ-12	12	24.3	23.0	5.3	8.2	148	75	RMFQ-19	19	39.2	33.9	8.3	11.2	215	220
RMFQ-13	13	26.8	25.2	5.9	8.6	155	90								