




製品詳細

SUS コンビネーションスパナ

材質 析出硬化系ステンレス

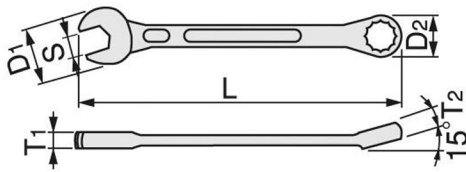

仕様

製品番号	二面幅寸法 (mm)S	寸法(mm) D1	寸法(mm) D2	寸法(mm) T1	寸法(mm) T2	寸法(mm) L	質量 (g)	EA品番
SMS-08	8×8	18.0	13.0	4.3	6.0	120	20	EA614SN-8
SMS-10	10×10	22.0	15.5	4.7	6.5	140	30	EA614SN-10
SMS-12	12×12	26.5	18.0	5.5	7.5	160	60	EA614SN-12
SMS-13	13×13	28.8	19.0	6.0	8.0	170	70	EA614SN-13
SMS-14	14×14	30.5	21.0	6.5	8.5	180	90	EA614SN-14
SMS-17	17×17	37.0	25.5	7.5	9.5	210	130	EA614SN-17
SMS-19	19×19	41.0	28.0	8.0	10.5	235	180	EA614SN-19
SMS-21	21×21	46.0	31.0	8.5	11.5	260	240	EA614SN-21
SMS-22	22×22	48.0	32.0	8.5	12.0	280	280	EA614SN-22
SMS-24	24×24	51.0	35.0	9.5	13.5	310	370	EA614SN-24



ご使用上の注意

- 注意** • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
/ Use spanner suitably fitted with bolt / nut.
- パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。
/ Do not use with extension pipe etc.
- SUSツールは非磁性ではありません。
/ SUS tools are not nonmagnetic.