


# SNT 極薄スパナ


Thin Spanner

Code	mm	C <sub>1</sub> mm	C <sub>2</sub> mm	T mm	L mm	重量 g	箱入数
SNT0809	8×9	19	21	3.2	106	20	10
SNT1012	10×12	23	26	3.2	126	30	10
SNT1113	11×13	26	30	4	136	50	10
SNT1417	14×17	30	33	4	148	60	10
SNT1921	19×21	40	45	4	192	100	10
SNT2223	22×23	43	49	4.5	205	110	10

・ニッケルクロムメッキ

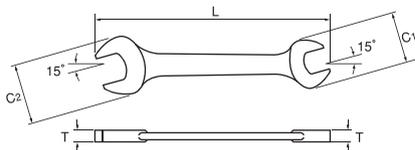

厚みの大幅な薄肉化により通常のスパナでは入らない場所でも使用できます。

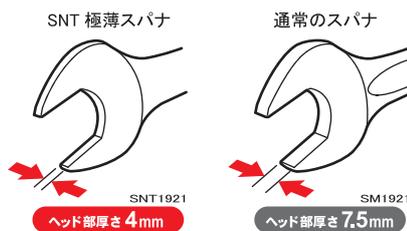

## 5本組セット

Code **SNT0500**

セット内容 (5pcs.)

極薄スパナ SNT- 8×9, 10×12, 11×13, 14×17, 19×21

- ・重量 290g
- ・箱入数 5
- ・メタルクリップ付
- ・ビニールパウチ入 : SNT0500 (寸法 : 265×75×25mm)



## 5本組セット

Code **SNT0550**

**EA615AF-100**

セット内容 (5pcs.)

極薄スパナ SNT- 8×9, 10×12, 11×13, 14×17, 19×21

- ・重量 290g
- ・箱入数 5
- ・メタルクリップ付
- ・プリスターパック入 : SNT0550 (寸法 : 270×70×30mm)



スパナ・めがねレンチ

新製品

ツールセット

レボウェイブ

ライツール

めがねレンチ  
スパナ

六角棒  
レンチ

トルク  
レンチ

ソケット

その他  
工具

特注工具・技術資料・索引  
SNTスパナ・在庫限り品