


強度を保ったままで  
軽量化を実現！！

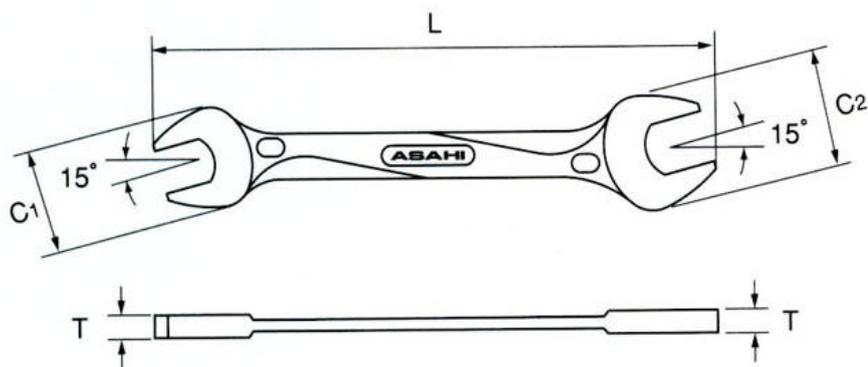

(mm)

品番	サイズ	C1	C2	T	L	重量 (g)
EA615AN-1	5.5 × 7	12.7	15.5	2.9	102	11
EA615AN-2	6 × 7	12.7	15.5	2.9	102	11
EA615AN-3	8 × 10	17.5	21.5	4.2	115	23
EA615AN-4	10 × 12	21.5	26	5	125	34
EA615AN-5	11 × 13	23.5	28	5.4	130	46
EA615AN-6	12 × 14	26	29.5	5.8	140	51
EA615AN-7	13 × 17	28.5	36	6.7	160	73
EA615AN-8	14 × 17	28.5	36	6.7	160	73
EA615AN-9	17 × 19	36	40	7	177	111
EA615AN-10	19 × 21	40	44.5	7.5	195	151
EA615AN-11	22 × 24	46.5	50.5	8	215	201

サイズ...5.5×7・6×7・8×10・10×12・11×13・12×14・  
13×17・14×17・17×19・19×21・22×24mm

ホルダー付

材質...クロームバナジウム鋼

表面処理...クロムメッキ

**ココが違う！**

ネック部の肉抜きを行う事により軽量化を実現。  
従来品よりもやや強度は落ちますが、  
JIS規格に定められた保証の範囲内です。