


**EA615G-1A~-18A**  
(両口スパナ)

- 構造用鋼製
- Tはスパナの厚みになります。
- 共回り止めなし

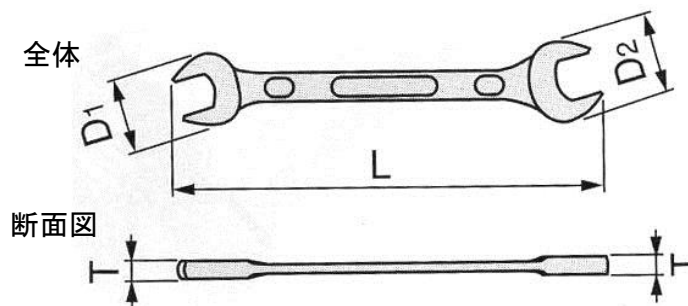

	二面幅寸法 (mm)	サイズ(mm)		T	L	重量(g)
		D1	D2			
G-1A	5.5X7	12	15	3.2	104	14
G-2A	6X7	12	15	3.2	104	14
G-2BA	7X8	15	17	4	111	21
G-3A	8X9	17	19	4.5	119	28
G-4A	8X10	17	21	4.5	126	32
G-5A	10X12	21	25	5	141	47
G-6A	10X13	21	27	5	149	51
G-7A	11X13	23	27	5.5	149	57
G-8A	12X14	25	28.5	6	156	72
G-9A	13X17	27	35	6.5	179	103
G-10A	14X17	28.5	35	7	179	113
G-11A	16X18	33	37	7.5	186	140
G-12A	17X19	35	39	7.5	194	152
G-13A	19X21	39	43	8	209	198
G-13BA	19X22	39	45	8	216	213
G-14A	21X23	43	47	8	224	230
G-15A	22X24	45	49	8.5	231	266
G-16A	23X26	47	52	9	246	316
G-17A	24X27	49	55.5	9.5	254	362
G-18A	27X30	55.5	60	10	276	460