


## EA615N-1~-25 [強力型]両口スパナ

- 注意:
- ボルト・ナットのサイズの合ったものを使用してください。
  - パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
  - ボルト・ナットの口の奥で確実にくわえてください。
  - ハンマー代わりに使用しないでください。
  - ハンマー等で叩いて衝撃を加えないでください。
  - 力をいれすぎるとスパナがはずれることがあります。すべらないように注意してください。

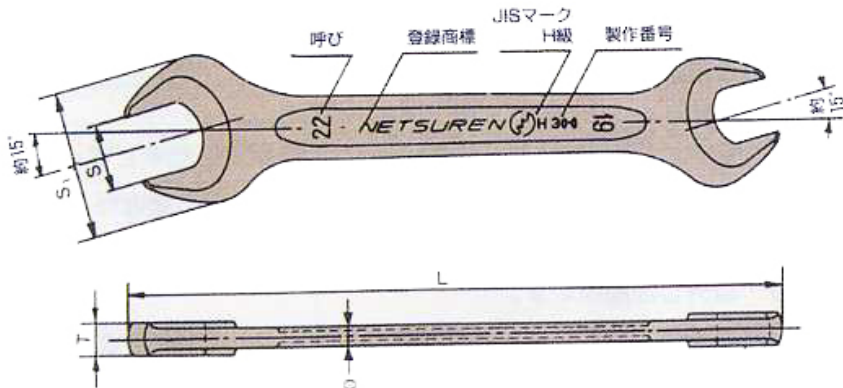

単位:(mm)

品番	S(対辺)	S1(標準)	T(最大)	O	L(寸法)	重量(g)
EA615N-1	5.5 X 7	14X18	4	2.5	96	15
EA615N-2	6X7	16X18	4	2.5	96	15
EA615N-2A	6 X 8	16 X 20	4.5	3	105	20
EA615N-3	7X8	18X20	4.5	3.0	105	20
EA615N-4	8X9	20X20	4.5	3.0	111	25
EA615N-5	8X10	20X24	5	3.0	117	30
EA615N-5A	9 X 10	22 X 24	5	3.0	118	30
EA615N-6	10X12	24X28	6	4.0	126	45
EA615N-7	10X13	24X31	6.5	4.0	137	50
EA615N-7A	10 X 14	24 X 32	7	4.5	138	60
EA615N-8	11X13	27X31	6.5	4.0	138	50
EA615N-9	12X14	28X32	7	4.5	140	70
EA615N-10	13X17	31X38	8	5.0	160	100
EA615N-11	14X17	32X38	8	5.0	161	105
EA615N-12	17X19	38X43	9	5.5	181	145
<del>廃番 EA615N-12A</del>	<del>17 X 21</del>	<del>38 X 48</del>	<del>10</del>	<del>6</del>	<del>194</del>	<del>175</del>
EA615N-13	19X21	43X48	10	6.0	206	195
EA615N-14	19X22	43X50	10	6.0	207	195
EA615N-14A	19 X 24	43 X 54	11	6.5	219	230
EA615N-15	21X23	48X52	11	6.5	220	250
<del>廃番 EA615N-15A</del>	<del>21 X 26</del>	<del>48 X 58</del>	<del>12</del>	<del>7.0</del>	<del>234</del>	<del>290</del>
EA615N-16	22X24	50X54	11	6.5	233	235
EA615N-16A	23 X 26	52 X 58	12	7	263	330
EA615N-17	24X27	54X60	12	7.0	248	325
EA615N-17A	24 X 30	54 X 66	13	7.5	270	405
<del>廃番 EA615N-17B</del>	<del>26 X 32</del>	<del>58 X 70</del>	<del>14</del>	<del>8.0</del>	<del>275</del>	<del>490</del>
EA615N-19	27X30	60X66	13	7.5	274	415
<del>廃番 EA615N-19A</del>	<del>29 X 32</del>	<del>64 X 70</del>	<del>14</del>	<del>8</del>	<del>277</del>	<del>500</del>
EA615N-20	30X32	66X70	14	8.0	278	500
EA615N-21	32X35	70X76	15	8.5	307	660
EA615N-22	32X36	70X76	15	8.5	307	650
EA615N-22A	35 X 41	76 X 87	17	9.5	346	910
EA615N-23	36X41	76X87	17	9.5	346	915
EA615N-24	41X46	87X98	19	10.0	382	1230
EA615N-24A	41 X 50	87 X 106	20	10.5	416	1500
EA615N-25	46X50	98X106	20	10.5	420	1550

●材質…クロムモリブデン鋼