




製品詳細

ロングめがねレンチ (15°)

柄部の曲がり角度が15° と小さいので、高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。

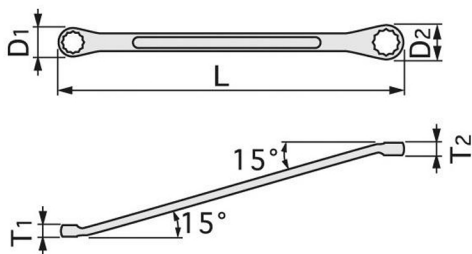

仕様

製品番号	二面幅寸法 (mm)	寸法(mm) D1	寸法(mm) D2	寸法(mm) T1	寸法(mm) T2	寸法(mm) L	質量 (g)	EA品番
M15-1012	10×12	15.5	18.0	6.5	7.5	192	60	EA616CG-1
M15-1113	11×13	16.5	19.0	7.0	8.0	193	60	EA616CG-2
M15-1214	12×14	18.0	21.0	7.5	8.5	224	95	EA616CG-3
M15-1417	14×17	21.0	25.5	8.5	9.5	253	140	EA616CG-4
M15-1921	19×21	28.0	30.0	10.5	11.5	328	220	EA616CG-5
M15-2224	22×24	32.0	35.0	12.0	13.5	334	290	EA616CG-6

ご使用上の注意

- 注意** ・ ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。 / Use wrench suitably fitted with bolt / nut.
- ・ ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。 / Avoid giving shock by hitting with hammer etc.