


EA616GJ-1-7 スターターメガネ

Ver1.2

1. 特長

- ・ 12ポイント
- ・ クローム合金鋼、クロムメッキ仕上げ

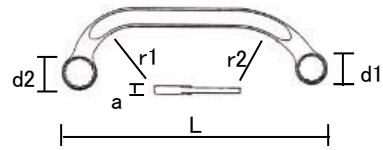

2. サイズ

品番	対辺(mm)	L(mm)	d1(mm)	d2(mm)	a(mm)	r1(mm)	r2(mm)	重量(g)
EA616GJ-1	10×12	150	16.5	19.5	6.5	35	60	57
EA616GJ-2	11×13	150	16.5	19.5	6.5	35	60	55
EA616GJ-4	14×17	179	21	24.5	7.5	36	64	87
EA616GJ-5	15×17	184	22.5	25	7.5	38	66	106
EA616GJ-6	16×18	200	25.3	27.5	8.5	47	49	96
EA616GJ-7	19×22	225	28	32	9	40	67	158