


EA616GZ-11~-17
[HPQ]メガネレンチアダプター

差込角3/8”のトルクレンチと併用してください

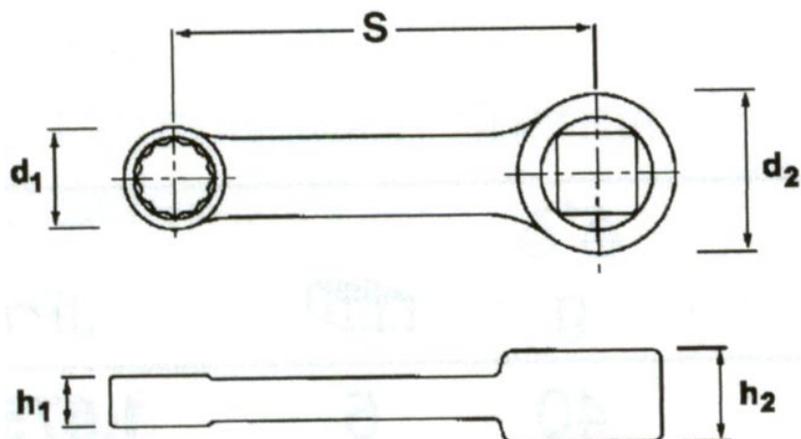

(mm)

品番	対辺 (インチ)	全長 (約)	d1 (外径)	d2	h1	h2	S	重量 (g)
EA616GZ-11	1/4	66	10.4	19	6	11	50.8	27
EA616GZ-12	5/16		12.4		29			
EA616GZ-13	3/8	68	14.9		8			41
EA616GZ-14	7/16	69	17		9.2			40
EA616GZ-15	1/2	70	19		12			56
EA616GZ-16	9/16	71	21		61			
EA616GZ-17	5/8	72	23		73			

- 差込角…3/8”
- 12ポイント
- 材質…スチール



AS-drive
ボルトの角に当たるのをわずかに避けて、辺に当たる面積を増やすことで滑るのを防ぎ、トルクの伝達を増大します。

HPQ
選び抜かれた高品質な合金から作られており、長寿命を実現しています。HPQソケットにはカドミウムが含まれていないため、安全が求められる航空機業界等で使用されているチタン合金のボルトやナットへの使用に適しています。