

EA617MJ

(1/4")

Hexレスキュービットsocketセット

(セット内容5点)

●差込角…1/4"

●対辺…3・4・5・6mm

●全長…

ビットsocket:71mm

スピナーハンドル:140mm

●スピナーハンドル末端穴径…φ6.5mm

●重量…

ビットsocket:


22g(3mm)・23g(4mm)・24g(5mm)・25g(6mm)

スピナーハンドル:119g


●総重量…347g



商品特長

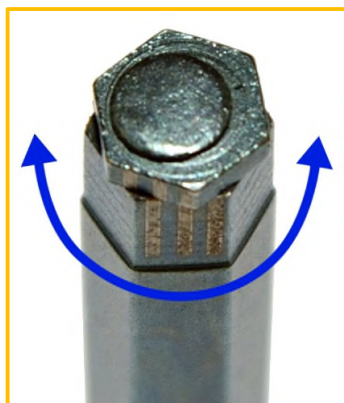

※ビット先端が稼動します。

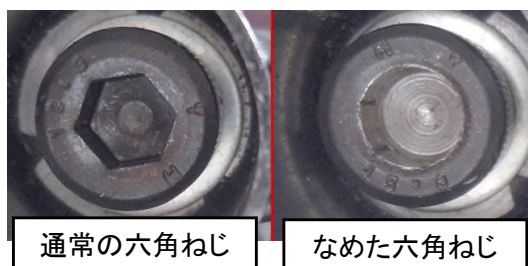

通常の六角ねじ

なめた六角ねじ



通常の六角棒レンチ



レスキュービットsocket

●稼動するビット先端がねじ穴に食い込む為、なめた六角穴付ボルトを回す事ができます。
※ねじ穴を傷める恐れがあるので通常のねじ穴には適しません。あくまでレスキュー用です。